
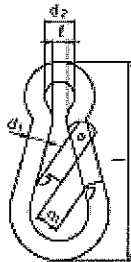


## Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 - C

ähnlich DIN 5299, Form C

Ausführung: galv. verzinkt

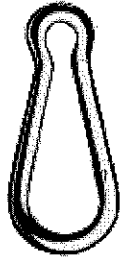

Ng = Nenngröße | WLL = Tragfähigkeit (ca.t) | GpS = Gewicht (p.%) | VPE = Verpackungseinheit (St.)

Ng	Maße gemäß Zeichnung (mm)					WLL	GPS	VPE
	d1	d2	f	l	m			
40 x 4	4	6	4	40	8	0,100	1,10	100
50 x 5	5	8	4	50	8	0,100	1,90	100
60 x 6	6	9	5	60	8	0,120	2,70	100
70 x 7	7	10	8	70	8	0,180	4,40	100
80 x 8	8	10	8	80	9	0,230	6,50	50
90 x 9	9	12	9	90	10	0,250	8,80	50
100 x 10	10	15	10	100	11	0,350	12,70	25
120 x 11	11	18	11	120	16	0,450	18,00	25
140 x 12	12	20	13	140	19	0,510	26,00	10
160 x 13	13	22	15	160	25	0,600	35,00	10
180 x 14	14	22	15	180	35	0,650	48,00	10

**Gestempelt: Herstellerkennzeichen W/K - Tragfähigkeit WLL ... KG**

**Die auf den Artikeln angegebene Tragkraft WLL ... KG darf nicht überschritten werden.**

Maß- und Gewichtsangaben annähernd. Änderungen vorbehalten