

# LEX-POEV 125KAD-FI-SG

**Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung**

EAN 4047526583125

ID 583120

Zolltarifnummer 87169090



## Gehäuse: Serie LEX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

## Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

## Sonstige Eigenschaften:

- Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

## Technische Daten:

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                   | ☉ | 125 mm         |
| Radbreite                   | ⊥ | 37 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | ⚖ | 150 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)    | ⚖ | 375 kg         |
| Lagerart                    | ☉ | Kugellager (C) |
| Gesamthöhe (H)              | ⊘ | 150 mm         |
| Plattengröße                | 📏 | 100 x 85 mm    |
| Schraublochentfernung       | 📏 | 80 x 60 mm     |
| Schraubloch-Ø               | 🔧 | 9 mm           |
| Ausladung (F)               | 📏 | 42 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min |   | -25 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max |   | 70 °C          |
| Belagshärte                 |   | 65 Shore A     |
| Stückgewicht                | 📏 | 0,9 kg         |
| Spurlos                     |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei      |   | ✓              |
| Antistatisch                | ⚡ | ✗              |
| Elektrisch ableitend        | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig         |   | ✗              |
| Hitzebeständig              | 🔥 | ✗              |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

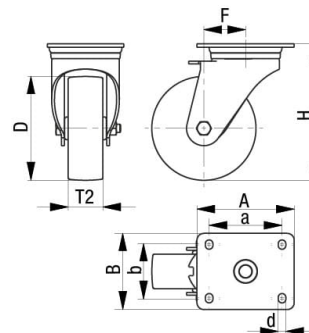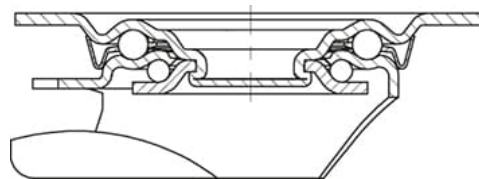

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Laufbelag hydrolysebeständig | × |
| Autoklaventauglich           | × |
| Waschmaschinentauglich       | × |