



Thermaltake

COOLall YOUR LIFE

Artikel Nummer: W0392RE


EAN: 4716872052660

Hamburg 530W

- Stabile 530 Watt Dauerleistung
- Universeller Wechselspannungs-Eingang 100V bis 240V
- 80PLUS Bronze Zertifizierung, bis 88.4% Effizienz
- Ultra-Leiser 120 mm Lüfter
- Robuste einzelne +12V Schiene
- 36 Monate Herstellergarantie



Stabile Leistung und hohe Effizienz

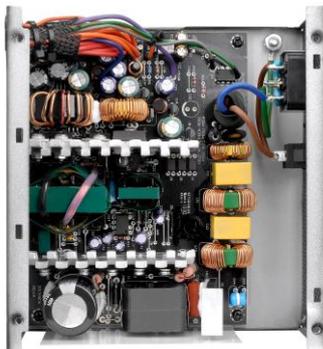

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Artikelnummer	W0392RE
Typ	Intel ATX 12V V2.3 & EPS 12V Standards
Max Ausgangskapazität	550W
Spitzenleistung	660W
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	86mm x 150mm x 140mm
PFC	Active PFC
Power Good Signal	100-500 msec
Verzögerungszeit	16msec (Minimum) bei 230V/50Hz. (55% Last)
SPANNUNG	
Eingangsstrom	8A
Eingangsfrequenzbereich	47Hz - 63Hz
Eingangsspannung	100V - 240V
UMWELT	
Betriebstemperatur	+0°C to +40°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% bis 90%, nicht kondensierend
Storage Temperature	-20 °C to +70 °C
Storage Humidity	20% bis 95%, nicht kondensierend
Kühlungssystem	120mm Lüfter.
SONSTIGES	
Effizienz	20%Last = 86.1% 50%Last = 88.4% 100%Last = 85.7%
Lebensdauer (MTBF)	100.000 Stunden Minimum
Sicherheitszulassung	CE, TÜV, CB zertifiziert
PCI-E VERBINDUNG	
PCI-E Anschluss	PCI-E 6+2pin X 2

Thermaltake Germany GmbH

Oststrasse 26
22844 Norderstedt
Telefon: +49 40 30 85 86 -0
Telefax: +49 40 30 85 86 -89
Email: info@thermaltake.de

