

DIGITUS® CAT 3 ISDN Patch Panel



✓ Für 483 mm (19") Montage

✓ Kategorie 3

✓ Ungeschirmt

✓ 25- oder 50-Port Version

Kurzbeschreibung

DIGITUS® CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, Schrankmontage, 1HE, Farbe Grau (RAL 7035), 25- oder 50-Port

Features

- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301
- Ungeschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,3 µ
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
- Material LSA-Kontakte: Phosphor Bronze mit 50 µ Verzinnung über 60 µ Ni-Beschichtung
- Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45 mm Stärke
- Steckkraft: ≤ 30N
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
- Isolationswiderstand: > 500 MOhm

Produktübersicht



Die ISDN Patch Panel der Kategorie 3 von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.

Artikelnummer Information

- | | |
|------------|--|
| DN-91325-1 | DIGITUS CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, 25-Port RJ45, 8P4C, LSA, 1HE, Schrankmontage, Farbe Grau (RAL 7035) |
| DN-91350-1 | DIGITUS CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, 50-Port RJ45, 8P4C, LSA, 1HE, Schrankmontage, Farbe Grau (RAL 7035) |

Technische Zeichnungen

DN-91325-1

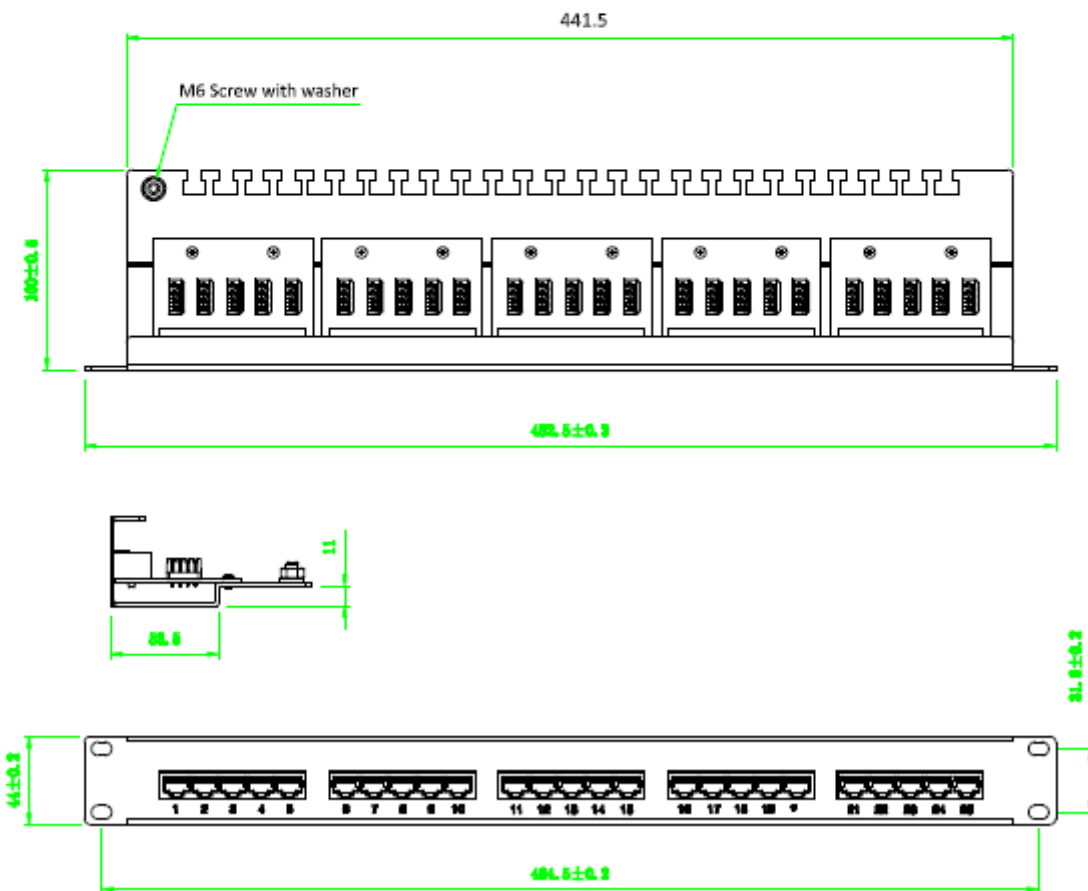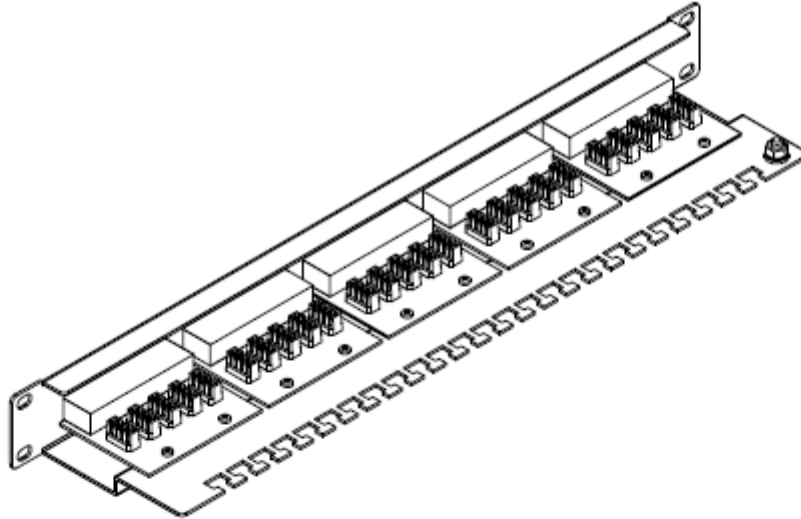

DN-91350-1

