


## CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt

**DN-91325-1**  
**4016032269007**

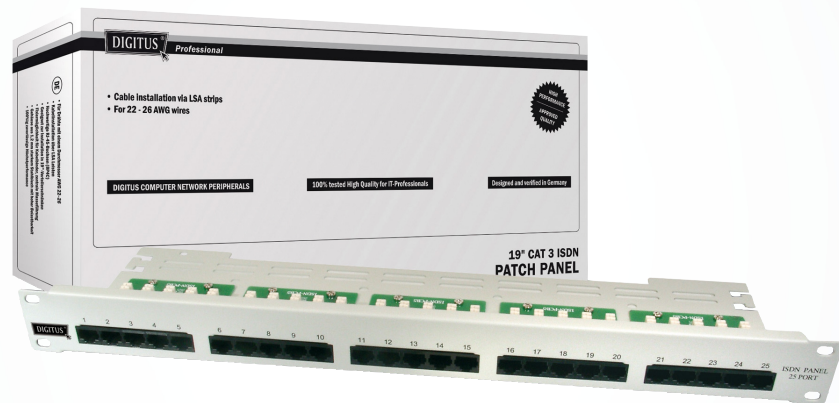

## Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

CAT 3 ISDN Patch Panel, 25 Port 1 HE

- Geeignet für 483mm (19") Schrank Montage
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 and LMSAD110
- Ungeschirmte RJ45 Buchsen, 8P8C
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,3µ
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Material LSA Kontakte: Phosphor Bronze mit 50µ Verzinnung über 60µ Ni-Beschichtung
- Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45mm Stärke
- Steckkraft: ≤ 30 N
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Betriebstemperatur: -20 °C ... +70 °C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
- Isolationswiderstand > 500MΩ
- Kategorie: CAT 3
- Ports: 25
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1

