

Das leichteste DECT™-
Headset auf dem Markt



Multitasking dank freier
Hände und bis zu 120
Meter Reichweite

CS500™-Produktreihe

Schnurloses DECT-Headset- System für Festnetztelefone.

Die schnurlosen DECT-Headsets der CS500-Produktreihe bieten dank einer Reichweite von bis zu 120 Metern mehr Bewegungsfreiheit bei der Arbeit im Büro. Sie eignen sich ideal für den Einsatz bei Hot-Desking, und es können bis zu vier Headsets für eine Telefonkonferenz zusammengeschaltet werden.

IDEAL FÜR:

- Büromitarbeiter, die sich frei im Büro bewegen können müssen
- Optimale Klangqualität in lauten Umgebungen

CS500-Produktreihe

Schnelle Installation und beste Audioqualität. Einfach das Headset in die Basisstation setzen, um es an der Basisstation anzumelden – ideal für Hot-Desking. Wideband-Audio mit CAT-iq, digitale Signalverarbeitung (DSP) und viele weitere innovative Audiofunktionen sorgen für einen kristallklaren, natürlichen Klang.

PRODUKTMERKMALE

Optimaler Komfort und Anrufsteuerung

- Mehr Bewegungsfreiheit dank einer Reichweite von bis zu 120 Metern
- Konferenzen mit bis zu drei weiteren Headsets für optimale Zusammenarbeit mit Kollegen
- Drei verschiedene Modelle erhältlich: Einohriges bzw. zweiohriges Kopfbügelmodell und konvertibles Modell (tragbar mit Ohrbügel, Kopfbügel oder Hinter-Kopf-Bügel)
- Tasten für Lautstärkeregelung und Mikrofonstummuschaltung
- Anrufannahme bzw. -beendigung über Taste am Headset (Telefonhörer-Lifter HL10 oder herstellerspezifisches Electronic Hookswitch-Modul erforderlich)

Ausgezeichnete Klangqualität

- DECT™-Technologie unterdrückt Interferenzen durch WIFI-Netzwerke
- Wideband-Audio mit CAT-iq-Technologie
- Noise Cancelling-Mikrofon filtert Hintergrundgeräusche heraus
- Digitale Signalverarbeitung (DSP) für eine natürliche Klangqualität


Empfohlenes Zubehör

- Telefonhörer-Lifter HL10: Mechanische Lösung für Gesprächsannahme/-beendigung über Taste am Headset
- Electronic Hookswitch (EHS)-Kabel: Elektronische Lösung für Gesprächsannahme/-beendigung über Taste am Headset

*Der Hinter-Kopf-Bügel ist separat erhältlich.

Plantronics GmbH, Hürth, Deutschland
 Deutschland: 0800 9323 400,
 Österreich: 0800 242 500
 Schweiz: 0800 932 340

Weitere Informationen zum CS500 oder anderen Produkten von Plantronics finden Sie auf unserer Website www.plantronics.de.

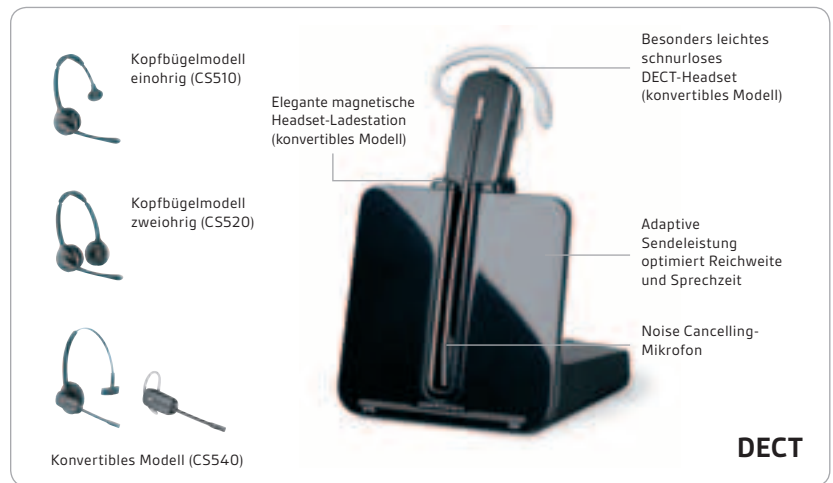

WEITERE INFORMATIONEN

| | |
|-----------------------|---|
| Anschlussmöglichkeit: | Festnetztelefon |
| Ideal für: | Büromitarbeiter in allen Unternehmensbereichen, die hauptsächlich am Schreibtisch arbeiten, und eine einfach zu installierende, benutzerfreundliche und schnurlose Lösung für das Festnetztelefon benötigen |
| Sprechzeit/Standby: | CS540: bis zu 7 Stunden CS510, CS520: bis zu 9 Stunden |
| Headset-Gewicht: | Konvertibles Modell – 22 g; Kopfbügelmodell (einohrig) – 72 g; Kopfbügelmodell (zweiohrig) – 94 g |
| Frequenzbereich: | DECT, Reichweite bis zu 120 Meter |
| Audialeistung: | Narrowband oder Wideband: bis zu 6.800 Hz |
| Akustischer Schutz: | SoundGuard®-Technologie begrenzt die Lautstärke automatisch auf 118 dBA (CS540) Soundguard® DIGITAL™: schützt vor plötzlichen lauten Geräuschen und begrenzt die durchschnittliche Lärmbelastung auf 85 dBA (CS510, CS520) |
| Garantie: | 2 Jahre |

| TRAGFORM | MODELL | BESTELLNUMMER |
|--------------------------------------|--------|---------------|
| Kopfbügel, einohrig | CS510A | 84691-02 |
| Kopfbügel, zweiohrig | CS520A | 84692-02 |
| Konvertibel (Ohrbügel und Kopfbügel) | CS540A | 84693-02 |

© 2011 Plantronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Der Name Plantronics, die Sound World-Grafik, Savi und SoundGuard sind Marken oder eingetragene Marken von Plantronics, Inc. DECT ist eine Marke von ETSI. Alle anderen Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

