



SAT-Dämpfungssteller

SAT-Dämpfungssteller mit Stellschraube für stufenlose Dämpfungsregelung.
Der Regler ist für den Einsatz in der Satelliten- und terrestrischen Verteiltechnik geeignet.



Technische Daten

- Frequenzbereich : 0,1 - 2400 MHz
- Dämpfung : 0 - 20 dB
- Rückflußdämpfung : ≥ 9 dB
- Schirmungsmaß : ≥ 75 dB
- Impedanz : 75 Ω
- Anschlüsse : F-Stecker/Kuppler
- Mechanische Abmessungen : 44x24x24mm
- BZT-Konformitätsnummer : 13173

Durchgangsdämpfung / Rückflußdämpfung

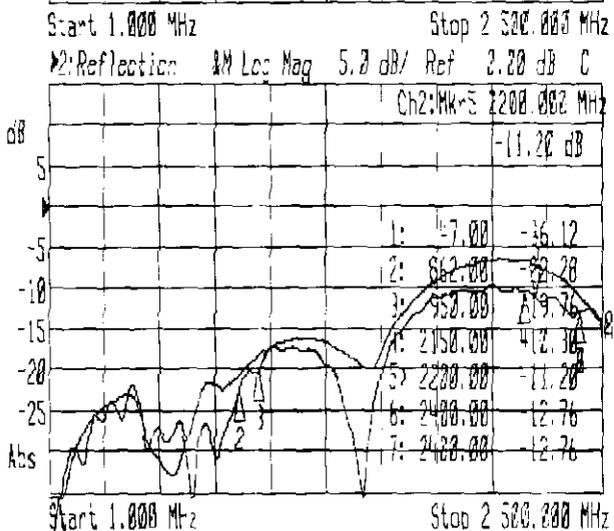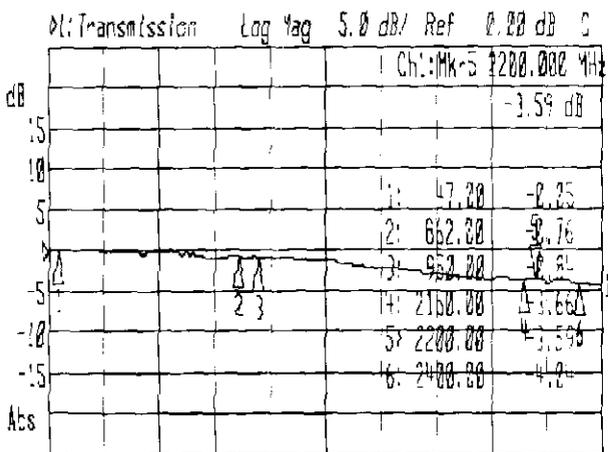

oben: Durchgangsdämpfung 0 dB
unten: Rückflußdämpf. Eing./Ausg. bei 0 dB

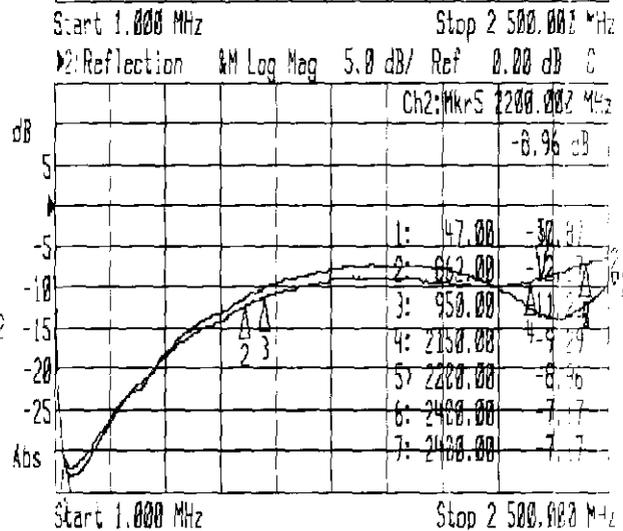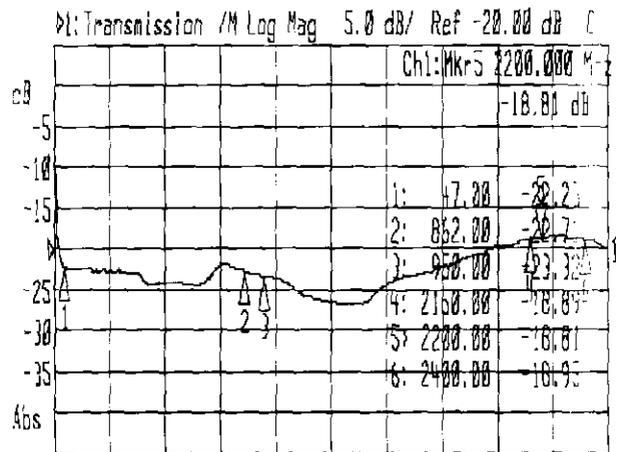

oben: Durchgangsdämpfung 20 dB
unten: Rückflußdämpf. Eing./Ausg. bei 20 dB