

SN 20 DVB-T Hochleistungsantenne

SN 20 Die kompakte DVB-T Hochleistungsantenne in log/per Bauform

Mit LTE Filter



Montage horizontal und vertikal,
Lieferung inkl. Wand- und Fensterhalter

SN - 20

DVB-T Log/Per Hochleistungsantenne

kurze Bauform

Frequenz (MHz): Kanal 21-69, (470-862)

Anschluss (Ohm): 75 F-Buchse

Elemente: 20

Antennen Gewinn (dB): 7,5

Vor- Rückverhältnis: 20-30

Öffnungswinkel H/V (°): 45-55 / 55-65

Länge (mm): 440

Horizontale oder vertikale Montage durch
Mitgelieferten Winkel.

Fenster- oder Wandmontage durch mitgelieferten
Wandhalter

Artikelnummer 103134


LTE Filter 800

Frequenz 791-862 Mhz - 20 dB

Kanal - 3,5 dB CH 59 und -6,2 dB CH 60



4 021064 103134 8

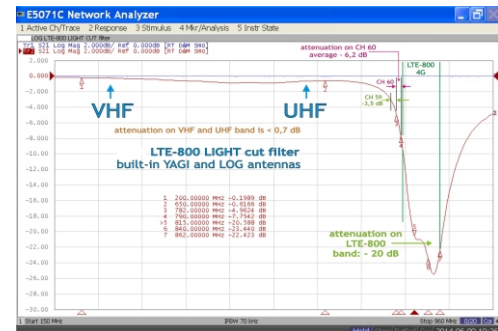

WITTENBERG

www.wittenberg-antennen.de