



**BSD/SSD
Antennensteckdosen
premium-line**



 Swiss design and development

Alle aus einem Guss

BSD 21-xx	2-Port-Hyperbreitbandsteckdosen	CATV/SAT
BSD 963-xxN	3-Port-Multimediasteckdosen	CATV/DATA
BSD 961-xxN	4-Port-Multimediasteckdosen	CATV/2 × DATA
BSD 960-00	4-Port-Multimediasteckdose	CATV/DATA/SAT
SSD 5-xx	3-Port-Steckdosen	CATV/SAT
SSD 6-xx	3-Port-Unicable-Steckdosen programmierbar	CATV/SAT
SSD 7-00	4-Port-Twin-Steckdose	CATV/2 × SAT



BSD 21-xx




**BSD 963-xxN
SSD 5-xx
SSD 6-xx**



**BSD 961-xxN
BSD 960-00
SSD 7-00**

KLASSE **A**
CLASS

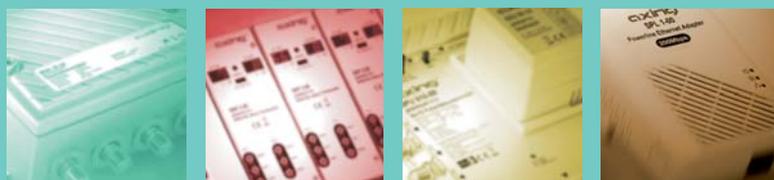

AXING AG

Gewerbehaus Moskau
CH-8262 Ramsen

Telefon +41 52 - 742 83 00
Telefax +41 52 - 742 83 19



info@axing.com
www.axing.com




BSD/SSD Antennensteckdosen premium-line

Das zeichnet die AXING premium-line Antennendosen aus:

- montagefreundlich
- identische Kabelklemmung
- schwimmend gelagerter Klemmdeckel für optimale Anpassung von Kabeln unterschiedlicher Durchmesser
- lange und abgerundete Kabelauflage und Klemmung
- hohe Zugentlastung und optimale Mantelklemmung durch angepasste Rippung im Klemmdeckel
- seitlich wegklappbarer Klemmdeckel. Dadurch freier Zugang/freie Sicht zum Kabelanschluss
- Schirmung nach Klasse A EN 50083
- lange F-Buchsen
- alle Dosen verfügen über das selbe Absetzmaß (13/8 mm)
- oberflächenveredelte Gussgehäuse

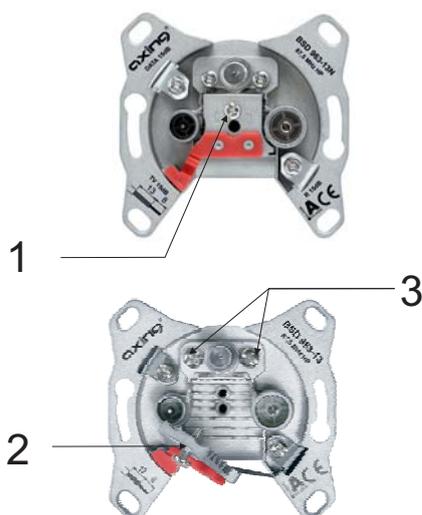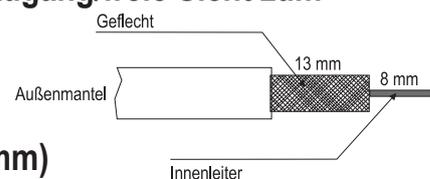

Anschlussdeckel (1) aufschrauben und aufklappen (2).
Kontaktschrauben (3) für die Innenleiter soweit lösen, dass sich der Innenleiter ohne Widerstand einstecken lässt.
Abisoliertes Kabel soweit einführen, bis das Dielektrikum gegen die Sockelkante anstößt.
Innenleiter mit Kontaktschrauben (3) befestigen.
Anschlussdeckel zuklappen und festschrauben (1). Auf guten Kontakt der Schirmung achten!
Die Befestigungsschraube (1) soweit festziehen, dass die Kabelklemmhalterung einen vollständigen Kontakt zum Geflecht sicherstellt und dass der Kabelmantel durch die eingebaute Zugentlastung sicher fixiert wird.

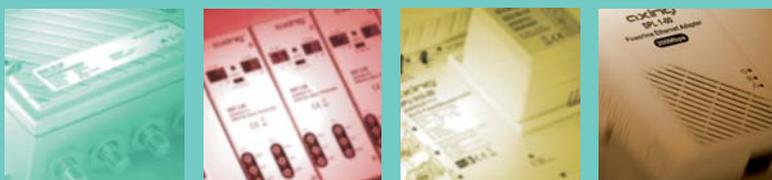

AXING AG

Gewerbehaus Moskau
CH-8262 Ramsen

Telefon +41 52 - 742 83 00 info@axing.com
Telefax +41 52 - 742 83 19 www.axing.com