


3fach geschirmt 3-way shielded

- **Mantel PE, schwarz**
- für SAT-/BK-Hausinstallation
- physikalisch geschäumtes Dielektrikum
- geklebte AL-Folie
- degressive Metereinteilung
- UV-beständig
- **jacket PE, black**
- for SAT or CATV indoor installation
- physically-foamed dielectric
- AL foil, bonded
- degressive metering
- UV resistant

premium-line

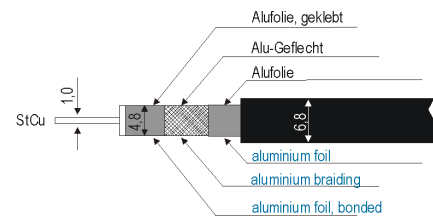

Artikel Article	SKB 395-11	SKB 395-13	SKB 395-14
--------------------	------------	------------	------------

Artikelnummer Part No.	SKB39511	SKB39513	SKB39514
Verpackungseinheit Packing unit	4 x 100 m auf Pappkartonspule 4 x 100 m on a cardboard spool	500 m Holztrommel 500 m on a wooden drum	2 x opti-box (mit je 250 m Kabel) 2 x opti-box (with 250 m cable)

Technische Daten Technical specifications

Innenleiter Inner conductor	StCu-Draht, 1,0 mm Durchmesser StCu wire, 1.0 mm diameter	Dämpfung 47 MHz Attenuation at 47 MHz	4,3 dB / 100 m
Dielektrikum Dielectric	physikalisch geschäumt, 4,6 mm Durchmesser physically-foamed, 4.6 mm diameter	Dämpfung 200 MHz Attenuation at 200 MHz	8,5 dB / 100 m
Schirmung Screening	Alufolie - Al-Geflecht - Alufolie Alum. foil - AL braiding - Alum. foil	Dämpfung 500 MHz Attenuation at 500 MHz	13,9 dB / 100 m
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PE, 6,8 mm	Dämpfung 1000 MHz Attenuation at 1000 MHz	20,2 dB / 100 m
Geflecht Braiding	80 x 0,12 mm 80 x 0.12 mm	Dämpfung 1750 MHz Attenuation at 1750 MHz	27,5 dB / 100 m
Wellenwiderstand Impedance	75 Ohm	Dämpfung 2050 MHz Attenuation at 2050 MHz	30,0 dB / 100 m
Rückflussdämpfung (862/2050 MHz) Return loss (862/2050 MHz)	≥ 25 dB/≥ 20 dB	Dämpfung 2200 MHz Attenuation at 2200 MHz	32,8 dB / 100 m
Biegeradius einmalig mehrfach Bending radius single multiple	28 mm 75 mm	Kopplungswiderstand Coupling resistance	5 MHz <3mOhm/m

Lieferbares Zubehör Available accessories

Artikel Article

F-Stecker F connectors	CFS 97/98-00, CFS 99-48/-51, CFS 100-48/-51, CFS 93-48/-51 (siehe Seite 180ff) CFS 97/98-00, CFS 99-48/-51, CFS 100-48/-51, CFS 93-48/-51 (see page 180ff)
Montagewerkzeug Assembly tools	BWZ 1-00, BWZ 3-00, BWZ 4-01, BWZ 5-01, BWZ 7-00 (siehe Seite 187) BWZ 1-00, BWZ 3-00, BWZ 4-01, BWZ 5-01, BWZ 7-00 (see page 187)
Wasserschutzhülle, Neopren Water protection sleeve, neopren	SZU 11-01 (siehe Seite 159) SZU 11-01 (see page 159)

