

# AXING - Produktdatenblatt

## AXING - Product Data Sheet

Verstärker

Kopfstele

Multischalter

Zubehör

Powerline


Informationen

### Mini-Koaxialkabel

#### Mini coaxial cable

- für SAT-/BK-Hausinstallation
- physikalisch geschäumtes Dielektrikum
- degressive Metereinteilung
- Farbe: weiß
- for SAT or CATV indoor installation
- physically-foamed dielectric
- degressive metering
- color: white

basic-line

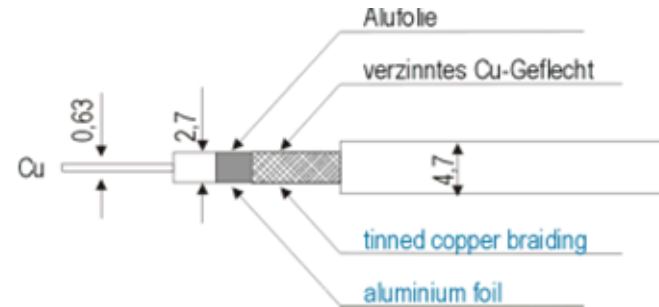

Artikel Article	SKB 75-01		
Artikelnummer Part No.	SKB07501		
<b>Technische Daten</b> <b>Technical specifications</b>			
Innenleiter Inner conductor	Cu-Draht, 0,63 mm Durchmesser Cu wire, 0.63 mm diameter	Dämpfung 47 MHz Attenuation at 47 MHz	7,3 dB / 100 m
Dielektrikum Dielectric	physikalisch geschäumt, 2,7 mm Durchmesser physically-foamed, 2.7 mm diameter	Dämpfung 200 MHz Attenuation at 200 MHz	14,0 dB / 100 m
Schirmung Screening	Alufolie und verzinnnes Cu-Geflecht Alum. foil and tinned copper braiding	Dämpfung 500 MHz Attenuation at 500 MHz	23,0 dB / 100 m
Außenmantel-Durchmesser Jacket diameter	PVC, 4,7 mm Durchmesser PVC, 4.7 mm diameter	Dämpfung 1000 MHz Attenuation at 1000 MHz	34,0 dB / 100 m
Geflecht Braiding	80 x 0,1 mm, 80% opt. Bedeckung 80 x 0.1 mm, 80% opt. coverage	Dämpfung 1750 MHz Attenuation at 1750 MHz	45,0 dB / 100 m
Wellenwiderstand Impedance	75 Ohm	Dämpfung 2050 MHz Attenuation at 2050 MHz	49,0 dB / 100 m
Rückflussdämpfung (862/2050 MHz) Return loss (862/2050 MHz)	≥ 27 dB/≥ 20 dB	Dämpfung 2200 MHz Attenuation at 2200 MHz	53,0 dB / 100 m
Biegeradius einmalig   mehrmalig Bending radius single   multiple	16 mm   51 mm	Schirmungsmaß Screening factor	30...1000MHz: >80db 1000...2000MHz: >75dB 2000...3000MHz: >75dB

**AXING - Produktdatenblatt**  
**AXING - Product Data Sheet**

Verstärker

Kopfstelle

**F | Schraubstecker**  
**F | screw type**



Artikel Article	CFS 4-00
Artikelnummer Part No.	CFS00400
Verpackungseinheit Packing unit	
Beschreibung Discription	
für Kabeldurchmesser/z.B. for cable diameter/e.g.	4,7 mm/ SKB 75
Ausführung Material	oberflächenveredelt surface treated
Schlüsselweite Distance across the flats	11 mm
*mit Gummidichtung **für Innenleiter mit 1,1 und 1,6 mm *with rubber seal **for 1.1 and 1.6 mm inner conductor	