


DATENBLATT

Datenanschlussdose 2xRJ45
Kategorie 6 geschirmt
Typbezeichnung: **SETEC L6 Datendose**

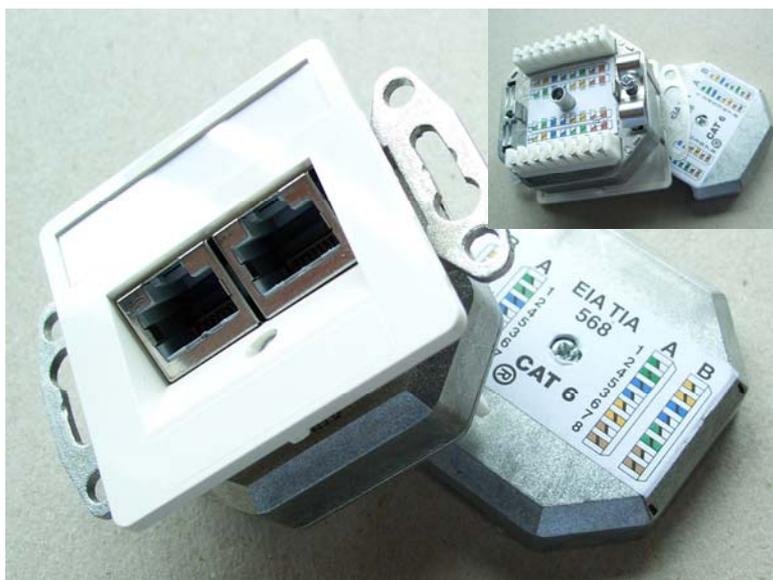

Produktdaten :

- **2x RJ45 Anschlussdose der Kategorie 6 gemäß neuer Ausgaben der ISO 11801:2002-09, EN50173-1 und TIA 568B.2-1 De-embedded geprüft**
- **2x RJ45 Buchse, geschirmt**
- **LSA+ Anschlussleisten**
- **vertikaler (vk) oder horizontaler (hz) Kabelzugang**
- **vollgeschirmtes Gehäuse aus Zinkdruckguss**
- **2-fach Kabelschelle**
- **halber Tragrings mit Befestigungsspur 60 mm**
- **Zentralplatte 50 x 50 mm gem. DIN 49075, wahlweise Reinweiss RAL9010 oder Perlweiss RAL1013**
- **Geeignet für die UP – und AP – Montage, sowie für Brüstungskanal und Unterflursysteme**
- **Masse: L 52mm,B 52mm,H 31mm**
- **Gewicht: 132 gr.**
- **SETEC Art.nr. 501271 L6-Dose Cat.6 2xRJ45 hz, reinweiss RAL9010**
501272 L6-Dose Cat.6 2xRJ45 hz, perlweiss RAL1013
501273 L6-Dose Cat.6 2xRJ45 vk, reinweiss RAL9010
501274 L6-Dose Cat.6 2xRJ45 vk, perlweiss RAL1013

Übertragungseigenschaften auf allen Paarkombinationen bis 250 MHz				
Frequenz [MHz]	Dämpfung max. [dB]	NEXT min. [dB]	FEXT min. [dB]	Return Loss min. [dB]
1	0,1	80	65	30
100	0,2	54	43,1	24
250	0,32	46	35,1	16