

DIGITUS[®] Universalgestelle, unmontiert



✓ 2,0 / 4,0 mm starkes Stahlmaterial

✓ Traglast bis zu 600 kg

✓ Lieferung unmontiert im Flat-Pack

✓ Einzel- oder Doppelrahmen

Kurzbeschreibung

DIGITUS[®] Universalgestelle, unmontiert, erhältlich als Ausführung mit Einzelrahmen oder Doppelrahmen, 530 mm Breite - 380, 870 und 1070 mm Tiefe

Features

- 2,0 mm starkes Stahlmaterial des Rahmensystems
- 4,0 mm starkes Stahlmaterial der L-Support Verbindungsstücke am Dach und Boden
- Traglast bis zu 600 kg
- Modulare Struktur erlaubt universelle Montagemöglichkeiten an jedem Profil
- inkl. höhenverstellbare Nivellierfüße
- Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack
- Erhältlich in 5 verschiedenen Höheneinheiten von 27HE bis zu 48HE
- Ausführung mit Einzelrahmen oder Doppelrahmen
- Doppelrahmen-Version bietet Kabeleingänge mit Bürstenleiste am Dach und Boden
- Standardfarbe Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005)

Produktübersicht

Die unmontierten Universalgestelle von DIGITUS[®] Professional ermöglichen Netzwerk- und Serveranwendungen an Orten wo kein geschlossenes Gehäuse von Nöten ist. Beispielsweise in staubfreien Umgebungen von Data Centern, Laboratorien, etc. Die Universalgestelle werden unmontiert im Flat-Pack geliefert und bieten Ihnen so eine kosteneffektive und ökonomische Lösung. Sie sind schnell und einfach zu installieren und bestehen aus starkem Material für beste Leistungen.

Produktabbildungen - Verpackung

Einzelrahmen



Doppelrahmen



Artikelnummer Information

Universalgestelle - Einzelrahmen 380 mm Tiefe

DN-19 27U-S	27HE Universalgestell, unmontiert, 1356x530x380 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 27U-S-SW	27HE Universalgestell, unmontiert, 1356x530x380 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-S	36HE Universalgestell, unmontiert, 1756x530x380 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-S-SW	36HE Universalgestell, unmontiert, 1756x530x380 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-S	42HE Universalgestell, unmontiert, 2022x530x380 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-S-SW	42HE Universalgestell, unmontiert, 2022x530x380 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 45U-S	45HE Universalgestell, unmontiert, 2156x530x380 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 45U-SW	45HE Universalgestell, unmontiert, 2156x530x380 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 48U-S	48HE Universalgestell, unmontiert, 2289x530x380 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 48U-SW	48HE Universalgestell, unmontiert, 2289x530x380 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Universalgestelle - Doppelrahmen 870 mm Tiefe

DN-19 27U-D	27HE Universalgestell, unmontiert, 1356x530x870 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 27U-D-SW	27HE Universalgestell, unmontiert, 1356x530x870 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 36U-D	36HE Universalgestell, unmontiert, 1756x530x870 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 36U-D-SW	36HE Universalgestell, unmontiert, 1756x530x870 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 42U-D	42HE Universalgestell, unmontiert, 2022x530x870 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-D-SW	42HE Universalgestell, unmontiert, 2022x530x870 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Universalgestelle - Doppelrahmen 1070 mm Tiefe


DN-19 42U-D-SRV	42HE Universalgestell, unmontiert, 2022x530x1070 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 42U-D-SRV-SW	42HE Universalgestell, unmontiert, 2022x530x1070 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 45U-D-SRV	45HE Universalgestell, unmontiert, 2156x530x1070 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 45U-D-SRV-SW	45HE Universalgestell, unmontiert, 2156x530x1070 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)
DN-19 48U-D-SRV	48HE Universalgestell, unmontiert, 2289x530x1070 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 48U-D-SRV-SW	48HE Universalgestell, unmontiert, 2289x530x1070 mm, Farbe Schwarz (RAL 9005)

Logistische Informationen


Höhen- einheit	Höhe in mm	Tiefe in mm	Verpackungsabmessungen 1 (HxBxT) in mm	Verpackungsabmessungen 2 (HxBxT) in mm	Netto/Brutto Gewicht in kg
27HE	1356 mm	380 mm	1375x165x120 mm	----	20,0 / 21,0
		870 mm	1375x165x150 mm	120x550x550 mm	34,2 / 35,2
36HE	1756 mm	380 mm	1775x165x120 mm	----	22,5 / 23,5
		870 mm	1775x165x150 mm	120x550x550 mm	38,4 / 40,0
42HE	2022 mm	380 mm	2040x165x120 mm	----	23,5 / 24,0
		870 mm	2040x165x150 mm	120x550x550 mm	41,0 / 43,0
		1070 mm	2040x165x150 mm	120x750x750 mm	42,8 / 45,0
45HE	2156 mm	380 mm	2175x165x120 mm	----	24,1 / 25,6
		1070 mm	2175x165x150 mm	120x750x750 mm	44,1 / 46,3
48HE	2289 mm	380 mm	2310x165x120 mm	----	24,7 / 26,2
		1070 mm	2310x165x150 mm	120x750x750 mm	45,2 / 47,8

Technische Zeichnungen


Einzelrahmen - 380 mm Tiefe

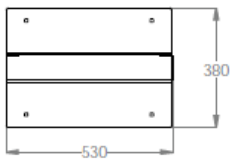


BOTTOM VIEW

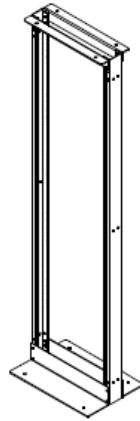


ISOMETRIC VIEW

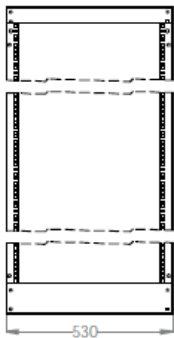


FRONT VIEW

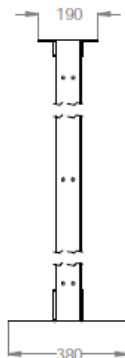


SIDE VIEW

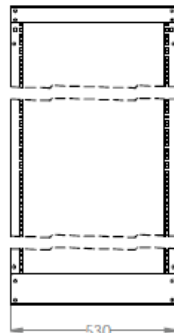


REAR VIEW

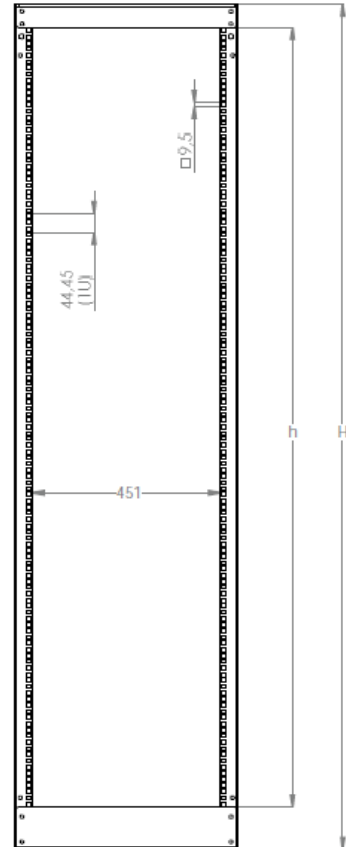


DIMENSIONS IN
WIDTH AND HEIGHT

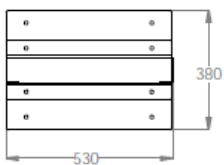

TOP VIEW

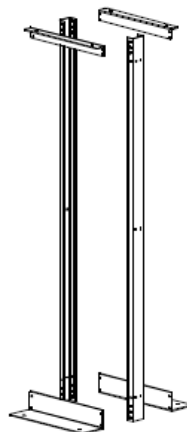


EXPLODED VIEW

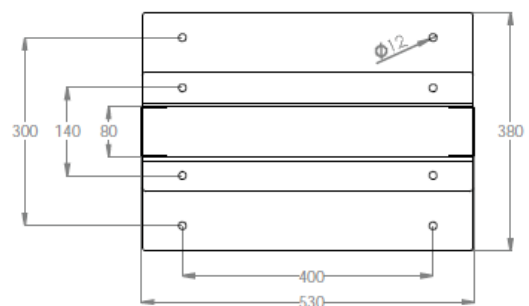


TOP VIEW
MOUNTING DIMENSIONS


Doppelrahmen - 870 mm Tiefe

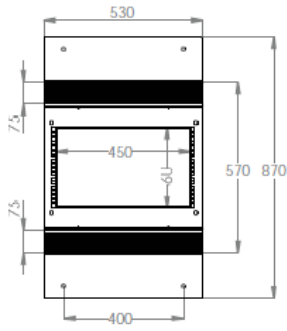


BOTTOM VIEW

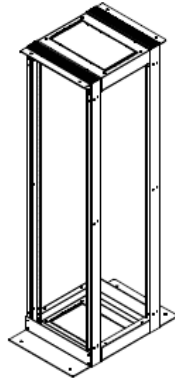


ISOMETRIC VIEW

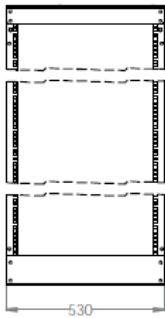


FRONT VIEW

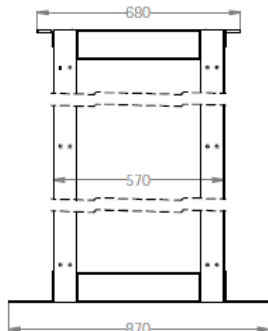


SIDE VIEW

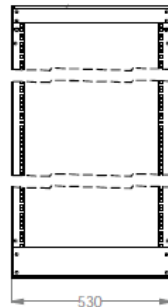


REAR VIEW

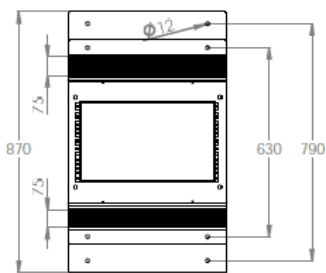

TOP VIEW

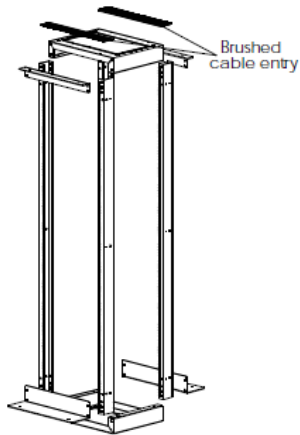

EXPLODED VIEW

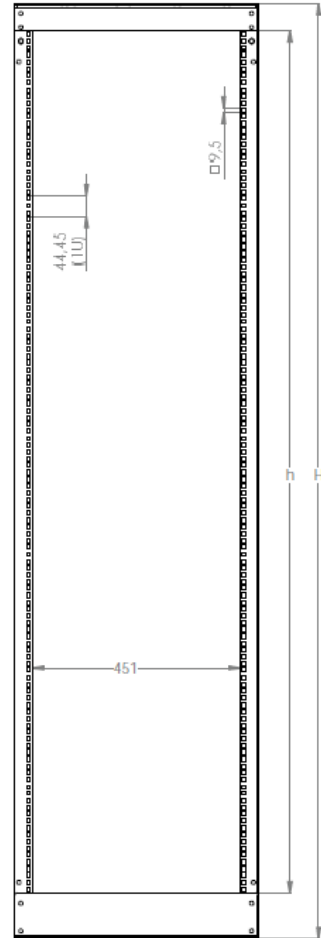

DIMENSIONS
IN
WIDTH AND HEIGHT

Doppelrahmen - 1070 mm Tiefe

