

## DIGITUS® Wandgehäuse



✓ 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech

✓ Schutzklasse IP 40

✓ Farbe Lichtgrau (RAL 7035)

✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

### Kurzbeschreibung

DIGITUS® Wandgehäuse, 600 mm Breite - 450 mm, 560 mm Tiefe

### Features

- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Schutzklasse IP 40
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
- 560 mm tiefe Gehäuse mit Profilschienen an der Vorder- und Rückseite
- Kabelzuführung von oben und unten
- Inklusive 8 Stück Montageschrauben Set
- Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

### Produktübersicht

Die DIGITUS® Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt.

Die Seitenteile sind abnehmbar und abschließbar. Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durchgeführt werden. Die Installation erfolgt in zwei Arbeitsschritten: Die Rücktür des Gehäuses wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden. Optional können die Gehäuse auch freistehend mit separat erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen installiert werden. Durch ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

## Artikelnummer Information

### Wandgehäuse - 600 mm Breite - 450 mm Tiefe

DN-19 07-U	DIGITUS® 7HE Wandgehäuse, 420x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 09-U	DIGITUS® 9HE Wandgehäuse, 509x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 12-U	DIGITUS® 12HE Wandgehäuse, 643x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 16-U	DIGITUS® 16HE Wandgehäuse, 820x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 20-U	DIGITUS® 20HE Wandgehäuse, 998x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

### Wandgehäuse - 600 mm Breite - 560 mm Tiefe


DN-19 07U-6/6	DIGITUS® 7HE Wandgehäuse, 420x600x560 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 09U-6/6	DIGITUS® 9HE Wandgehäuse, 509x600x560 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 12U-6/6	DIGITUS® 12HE Wandgehäuse, 643x600x560 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 16U-6/6	DIGITUS® 16HE Wandgehäuse, 820x600x560 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
DN-19 20U-6/6	DIGITUS® 20HE Wandgehäuse, 998x600x560 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

## Produktabbildungen



Technische Zeichnungen

Wandgehäuse - 600 mm Breite x 450 mm Tiefe

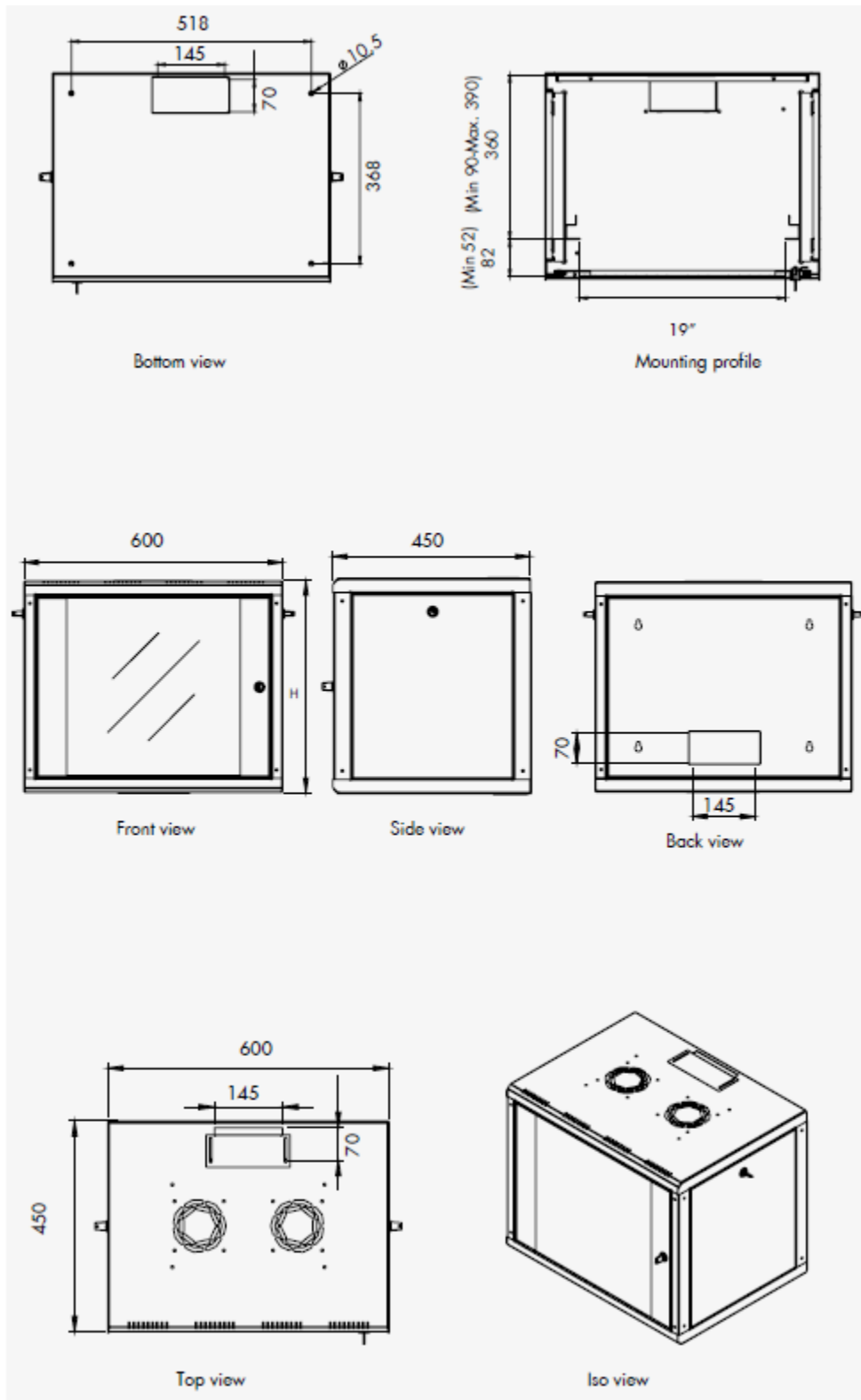

## Wandgehäuse - 600 mm Breite x 560 mm Tiefe

