


ASSMANN Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9/Bu - D-Sub9/Bu

AK-610106-030-E
EAN 4016032301141

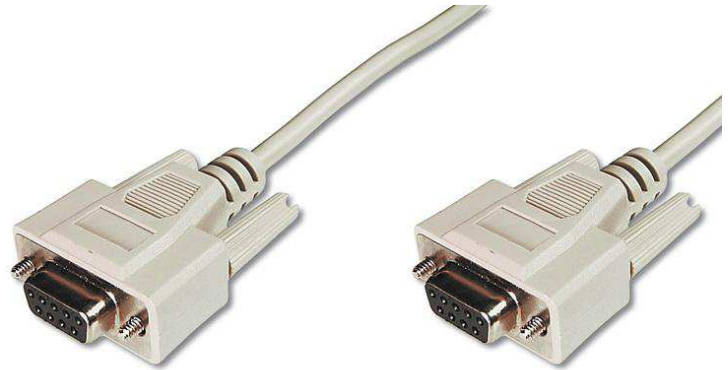

Datatransfer Anschlusskabel, D-Sub9 Bu/Bu, 3.0m, Seriell, vergossen, be

Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung

- Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Buchse
- Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
- Belegung: 1:1
- Haube: vergossen

- Schirmung: ungeschirmt
- AWG: 28
- Adern Material: CU
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: beige
- Farbe Anschlüsse: beige
- Länge: 3 m
- Sortiment: Serielle Kabel

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	50	9,40	40,00	30,50	20,00	24.400,00
Innen-VPE	10	1,88	36,00	36,00	8,00	10.368,00
Einzel-VPE	1	0,19	27,00	14,00	3,50	1.323,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,17	17,50	12,00	3,00	630,00

Weitere Anwendungsbilder:

