


Datum: 01.07.2013



R(R)(Q)J(VA)_RJ45(_Farbe)(_Länge in CM)

Technische Daten


Typenbezeichnung:	R(R)(Q)J(VA)_RJ45(_Farbe)(_Länge in CM)
Buchse frontseitig: Stecker rückseitig	RJ45-Buchse RJ45 Stecker
Kabel: Länge:	Cat 5 ohne Angaben standardmäßig 60cm
Hülsenfarbe:	ohne Angaben Standard titanlackiert SW= Schwarz
Schutzart:	IP65
Einbauöffnung:	22,3mm
Betriebstemperatur max.:	-20°C ... 60°C
Lagertemperatur max.:	-25°C ... 80°C

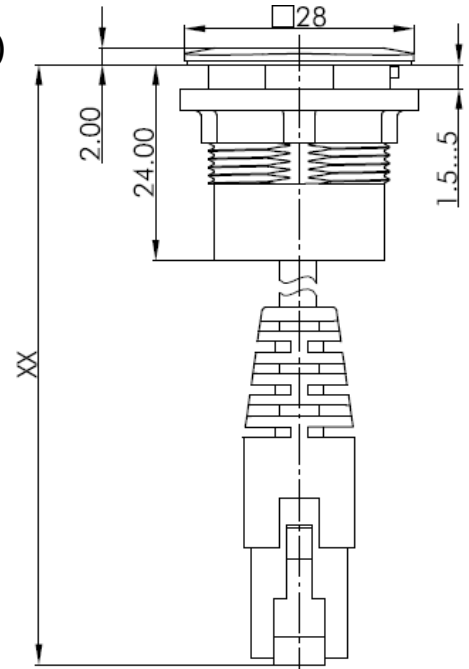

Einbauöffnung

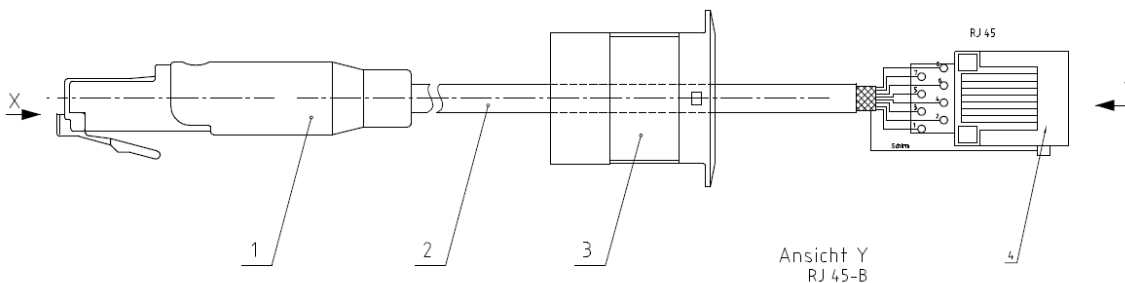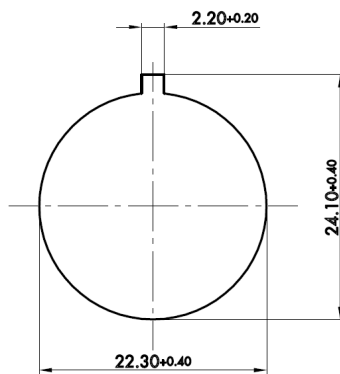


Ansicht X
RJ 45-S

 

RJ 45-S	RJ 45-B
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Ansicht Y
RJ 45-B

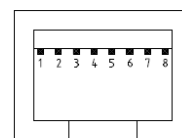

nicht maßstäblich

derungen vorbehalten -