

Akku SMD-Arbeitslampe mit 200 LEDs



Spezifikation:



- 200 SMD LED
- Batterie: Li-Ion 3,7 V, 8000 mAh
- Leuchtdauer: ca. 3 Stunden
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- Eingangsspannung: 120V-240V AC 60 HZ
- Ausgangsspannung: 4.2V 2 A
- Schutz gegen Tiefenentladung und Überladung
- Indikator für schwache Batterie (blaue LED am Ende der SMD-LED Reihe)
- Spannungsbereich Halter 1180 mm bis 1850 mm



Bedienungsanleitung

Laden Sie die Arbeitslampe vor dem erstmaligen Gebrauch auf. Während des Ladens muss die Lampe ausgeschaltet sein. Die LED am Ladegerät leuchtet rot. Wenn die Lampe vollständig geladen ist, wird sie grün.

Fixierung am Auto

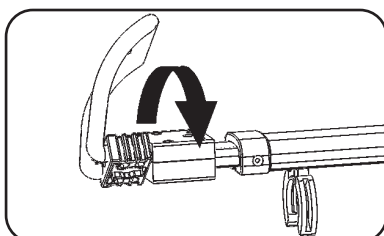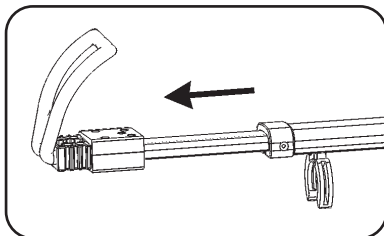



Sicherheitshinweise:

- Benutzen Sie die Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Lampe ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät und der Verpackung fern!
- Halten Sie die Lampe von Hitzequellen fern.
- Benutzen Sie die Lampe nicht in explosiver Umgebung, z.B. in der Nähe von entzündlichen Gasen oder Staub.
- Die Lampe darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Lassen Sie den Haken nicht plötzlich los, wenn die Halterung ausgezogen ist. Lassen Sie den Haken langsam zurückgleiten.
- Die Lampe darf nur von Personen benutzt werden, die verantwortlich damit umgehen und die Bedienungsanleitung beachten und verstehen.
- Nur mit Originalzubehör laden.



Blicken Sie nie direkt in das Licht der SMD-Arbeitslampe, um Augenschäden zu vermeiden. **Vorsicht: Blendgefahr!**

Pflege und Wartung:

Halten Sie die Lampe sauber. Wischen Sie regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch über das Gehäuse. Lagern Sie die Lampe an einem trockenen Platz. Laden Sie die Lampe mindestens alle sechs Monate auf!



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie sie über die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Bitte nur in entladenerem Zustand bei der Rücknahmestelle abgeben.

KUNZER
Qualität verbindet

Kunzer GmbH
Römerstr. 17
DE - 85661 Forstinning