


- **IONISATOR:** neutralisiert in der Luft befindliche Staubpartikel, Pollen, Abgase oder Rauch
- **HEPA FILTER:** filtert selbst kleinste Staubpartikel mit einem Durchmesser kleiner als 0,3 µm.
- **AKTIV KOHLEFILTER:** Dank Kohlenstoffverbindungen werden organische Moleküle gefiltert und schlechte Gerüche gebunden.
- **Waschbarer VOR-FILTER**
- **3 VENTILATIONSSTUFEN**
- **Timer (1-3 Stunden)**
- **Soft-Touch LED-Bedienfeld**

EAN: 8004399370166



HEPA-Filter / Aktivkohlefilter zu AC 75:
SAP Code: 5513710001
EAN: 8004399370203

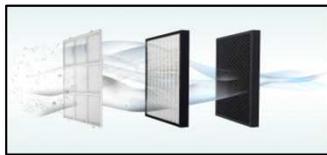

FILTERSYSTEM

Das 3-Phasen-Filterssystem besteht aus einem waschbaren Vorfilter, einem HEPA Filter sowie einem Aktivkohlefilter.



IONISATOR

Dank des Ionisators werden Staubpartikel, Pollen oder Rauch neutralisiert.



SICHERER STAND

Dank der Standfüße hat der Luftreiniger einen sicheren Stand.



SOFT TOUCH BEDIENFELD

Über das Soft Touch Bedienfeld lassen sich alle Funktionen mühelos einstellen.

TECHNISCHE DATEN

Leistung	W	35
Luftumwälzung	m ³ /h	140
Geräuschpegel	d(B)a	30-40
Filter-Stufen		3
Ionisator		ja
Timer		1 - 3 hr
Ventilationsstufen		3
Für Räume bis zu	m ²	25* / 6**
CADR (Rauch – Staub – Pollen)	m ³ /h	106-130-126
Abmessungen	HxBxT cm	43x40,5x13,8
Gewicht	kg	3,6

*basierend auf 1 Luftdurchlaufs-Zyklus pro Stunde / basierend auf 2 Luftdurchlaufs-Zyklen

