

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	Aderendhülsen AH, nicht isoliert	62120280 13.11.2013

Unisolierte, nicht isolierte Aderendhülsen für Schaltschrankbau



Anwendungsgebiete

Schaltschrankverdrahtung

Nutzen

Leicht trichterförmige Aufweitung zum einfachen Aufschieben auf die Litze

Norm-Referenzen / Zulassungen

Nach DIN 46228

Bemerkung

Verarbeitungswerkzeuge : siehe Stichwortverzeichnis Crimpzangen für Aderendhülsen
Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

Hinweis

Weitere Größen auf Anfrage

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.




Technische Daten

Artikelbezeichnung:	AH DIN 16/12
Für mm ² :	16
AWG:	6
l1 mm:	12
d 1 mm:	5.8
d 2 mm:	7.5
s mm:	0.2
Material:	Verzinntes Elektrolytkupfer
Temperaturbereich:	max. +200°C

Produkt Management	Dokument: Aderendhülsen AH, nicht isoliert	1 / 2
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	 LAPP GROUP
	Aderendhülsen AH, nicht isoliert	62120280 13.11.2013

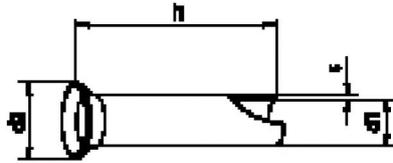

Produkt Management	Dokument: Aderendhülsen AH, nicht isoliert	2 / 2
--------------------	--	-------