

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® H-D 40 gestanz	11266000 13.11.2013


H-D Einsätze für gestanzte und gedrehte Crimpkontakte
Einsätze der Steckverbinderserie H-D sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen eine hohe Kontaktzahl gefordert ist.



Maschinen- und Anlagenbau



Platzbedarf

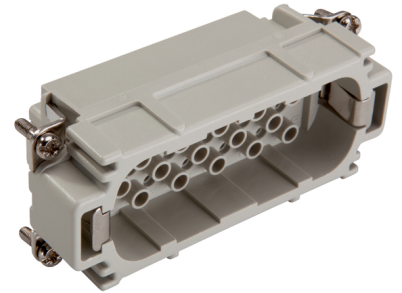

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Veranstaltungstechnik

Hinweis




Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel:	H-D 40 BCG
Version:	Buchse
Artikelbezeichnung:	gestanz
Kontakte:	1 - 40
Bemessungsspannung in V:	IEC: 250 V UL: 250 V
Bemessungsstoßspannung:	2,5 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 10 A UL: 10 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Kontaktzahlen:	40 + PE
Leitungsanschluss:	Crimpanschluss: 0,14 - 2,5 mm ²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-D 40 gestanz	1 / 2
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	
	EPIC® H-D 40 gestanz	11266000 13.11.2013

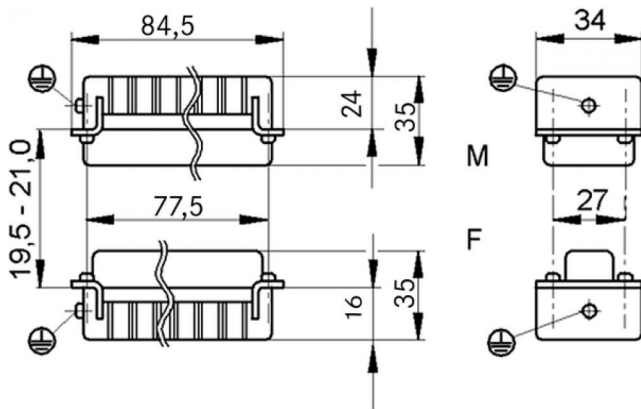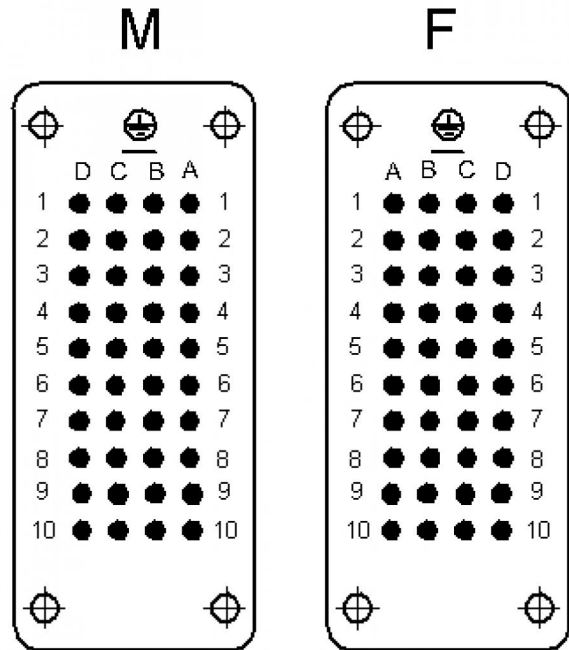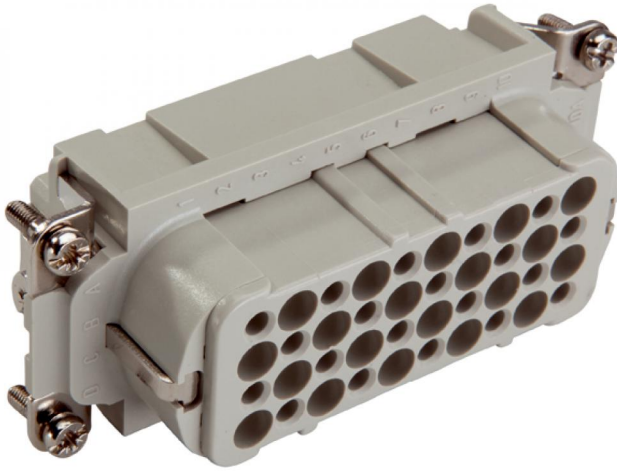

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-D 40 gestanz	2 / 2
--------------------	--------------------------------	-------