

|                   |                             |                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>           |  |
|                   | <b>EPIC® H-D 40 gestanz</b> | <b>11265000</b><br><b>13.11.2013</b>                                               |


H-D Einsätze für gestanzte und gedrehte Crimpkontakte  
Einsätze der Steckverbinderserie H-D sind für Anwendungsfälle konzipiert, bei denen eine hohe Kontaktzahl gefordert ist.



Maschinen- und Anlagenbau



Platzbedarf

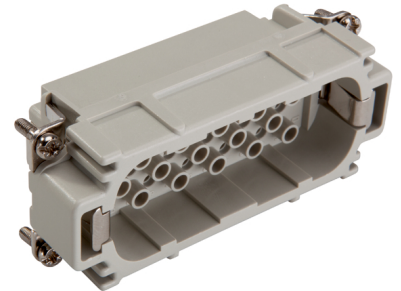

### Anwendungsgebiete

Anlagenbau  
Veranstaltungstechnik

### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten


|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikel:                 | H-D 40 SCG                                    |
| Version:                 | Stift                                         |
| Artikelbezeichnung:      | gestanz                                       |
| Kontakte:                | 1 - 40                                        |
| Bemessungsspannung in V: | IEC: 250 V<br>UL: 250 V                       |
| Bemessungsstoßspannung:  | 2,5 kV                                        |
| Bemessungsstrom in A:    | IEC: 10 A<br>UL: 10 A                         |
| Durchgangswiderstand:    | < 2 mOhm                                      |
| Kontakte:                | Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet |
| Kontaktzahlen:           | 40 + PE                                       |
| Leitungsanschluss:       | Crimpanschluss: 0,14 - 2,5 mm²                |
| Steckzyklen:             | 100                                           |
| Temperaturbereich:       | -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C       |
| VDE-geprüft:             | UL-geprüft:<br>UL File Number: E75770         |
| Verschmutzungsgrad:      | 3                                             |

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: EPIC® H-D 40 gestanz | 1 / 2 |
|--------------------|--------------------------------|-------|




|                   |                             |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>           |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>EPIC® H-D 40 gestanz</b> | <b>11265000</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

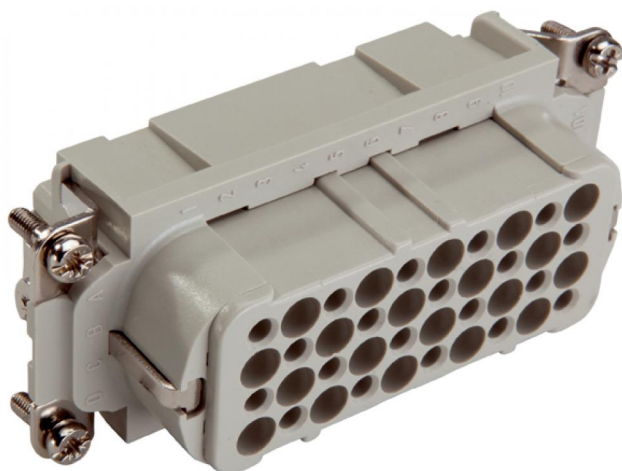

**M**

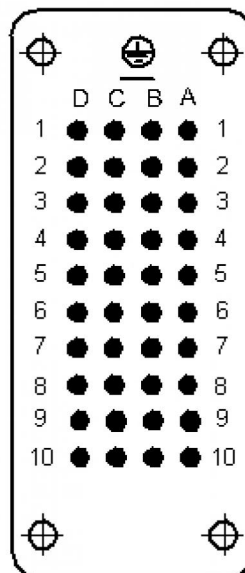

**F**

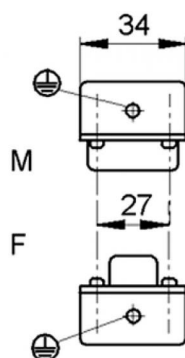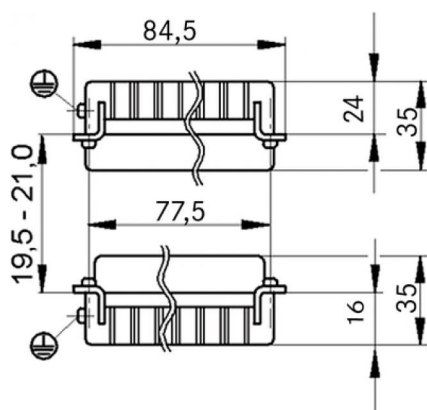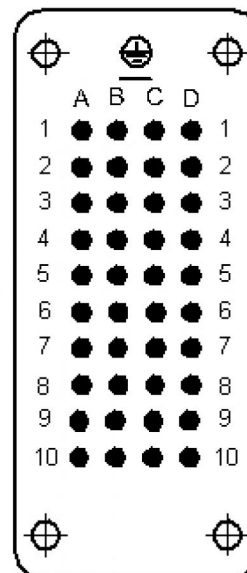

|                    |                                |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: EPIC® H-D 40 gestanz | 2 / 2 |
|--------------------|--------------------------------|-------|