

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® H-D 7 gestanz	11250000 13.11.2013

H-D Einsätze für gestanzte und gedrehte Crimpkontakte
Kleiner, leistungsstarker Steckverbinder
Leistungsstarke Crimpkontakte
PE Kontakt mit Schraubanschluss



Info

Kompakter, leistungsstarker Standardeinsatz
Platzsparender Crimpanschluss

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel:	H-D 7 SCG
Version:	Stift
Artikelbezeichnung:	gestanz
Kontakte:	1 - 7
Bemessungsspannung in V:	IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) Metallgehäuse 250 V Thermoplastgehäuse UL: 250 V
Bemessungsstoßspannung:	2,5 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 10 A UL: 10 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Kontaktzahlen:	7 + PE
Leistungsanschluss:	Crimpanschluss: 0,14 - 2,5 mm²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3




Produkt Management	Dokument: EPIC® H-D 7 gestanz	1 / 2
--------------------	-------------------------------	-------



U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® H-D 7 gestanz	11250000 13.11.2013





M

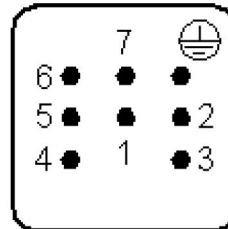


F

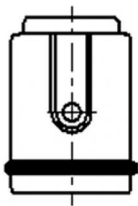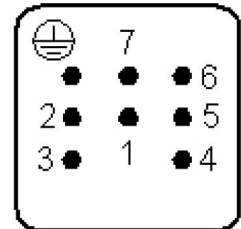

M

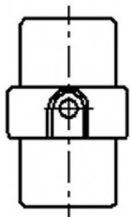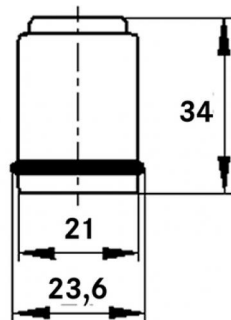

F

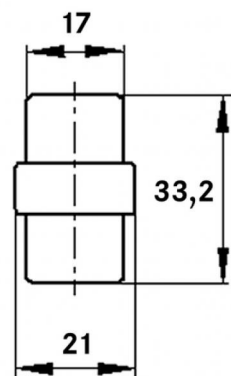

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-D 7 gestanz	2 / 2
--------------------	-------------------------------	-------