


DIGITUS® PLUG&VIEW

safe & secure – anywhere. anytime.

DIGITUS® Plug&View OptiDome Pro

DN-16043

EAN 4016032337348

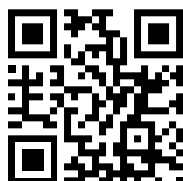

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie via QR-Code oder auf www.plug-view.com



DIGITUS® Plug&View App
für Apple iOS und Google Android



Mehr Sicherheit für Ihr Zuhause. Die DIGITUS® Plug&View OptiDome Pro ist Teil der neuen DIGITUS® Plug&View-Generation und wurde speziell für den Außeneinsatz konzipiert. Die Kunststoffkuppel samt Einfassung ist besonders bruchstark und somit vor Sabotage geschützt. Montieren Sie die OptiDome Pro zum Beispiel unter der Decke von kleinen Hallen oder unter Ihrem Carport. Die wetterfeste Kamera bietet Ihnen mit IR-LEDs und einen IR-Cut-Filter die optimale „Tag & Nacht“-Überwachung. So haben Sie stets im Blick, was Ihnen wichtig ist. Dank des DIGITUS® Plug&View-Systems ist die Installation Ihrer OptiDome Pro in drei Schritten erledigt. Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® Plug&View.

Ihre Wireless LAN Plug&View IP-Kamera für den Außenbereich mit IP66-Gehäuse und optischem Zoom

- 3 einfache Installationsschritte: 1. Netzwerk-Verbindung herstellen, 2. App installieren oder Kamera auf www.plug-view.com registrieren, 3. Fertig!
- Deckenkamera für den „Tag & Nacht“-Einsatz im Außenbereich mit Vario-Objektiv für optischen Zoom
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat

- 2-Megapixel Videoauflösung (UXGA 1.600 x 1.200, HD720 1.280 x 720)
- 2-Megapixel Videoauflösung (Full HD 1.920 x 1.080, HD720 1.280 x 720) Rev.2
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- IK10 vandalensicher
- IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für „Tag & Nacht“-Überwachung
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als Full HD (Rev.2)
- Inklusive 4 GB internem Speicher für Video- und Bildaufzeichnung
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- Stromversorgung (±10 %): DC12 V / 1 A
- PoE - Power over Ethernet (Mode A)
- Abmessungen (mm): 140 (L) x 140 (B) x 110 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Optisches Zoomobjektiv: F1,4 / 2,8-12 mm
- Einstellbarer horizontaler Betrachtungswinkel: 20° - 65°
- WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere Verschlüsselung für Ihre Wireless-Verbindung (Rev.2)
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

Verpackungsinhalt:

- IP-Kamera
- Patchkabel
- Montagesatz
- Produkt Support CD-ROM
- Netzteiladapter

