

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® GMK</b>	52000140 13.11.2013

Auflagefläche für Gabelschlüssel, dadurch kein Verkratzen des Gehäuses



### Anwendungsgebiete

Zum Kontern von SKINDICHT® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

Bei höheren Anzugsdrehmomenten und mechanischer Belastung empfehlen wir SKINTOP® GMP-GL Gegenmuttern

### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	GMK 13,5
B in mm:	6
SW mm:	27
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	Polystyrol
Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® GMK	1 / 2
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® GMK</b>	<b>52000140</b> <b>13.11.2013</b>

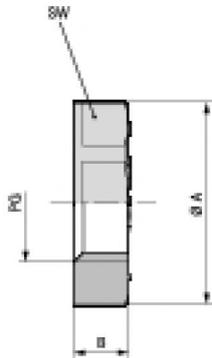

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® GMK	2 / 2
--------------------	--------------------------	-------