

|                   |                        |                                                                                    |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>      |  |
|                   | <b>SKINDICHT® SVRE</b> | <b>52000350</b><br><b>13.11.2013</b>                                               |

Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser  
Weniger Größen am Lager



Robust

### Anwendungsgebiete

Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen und variablem Einschnitt-Dichtring.

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

Weiteres Zubehör siehe SKINDICHT® EV

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

### Hinweis

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.




### Technische Daten

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | SVRE 29                                                                                    |
| ØF Einschnittdichtring mm:  | 19/23/27/31                                                                                |
| SW1 / SW2 mm:               | 40 / 37                                                                                    |
| Gesamtlänge C mm:           | 32,6                                                                                       |
| Gewindelänge D mm:          | 8                                                                                          |
| Achtung:                    | Einbaumaße<br>siehe Anhang T21                                                             |
| Auf Anfrage:                | Mit langem Anschlussgewinde lieferbar<br>PG 11 bis 36 mit VITON® Einschnitt-Ring lieferbar |
| Material:                   | Körper: Messing vernickelt<br>Einschnitt-Dichtung: CR                                      |
| Schutzart:                  | IP 54                                                                                      |
| Temperaturbereich:          | -20 °C bis +80 °C                                                                          |

|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SVRE | 1 / 2 |
|--------------------|---------------------------|-------|

|                   |                 |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT      |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SKINDICHT® SVRE | 52000350<br>13.11.2013                                                                               |

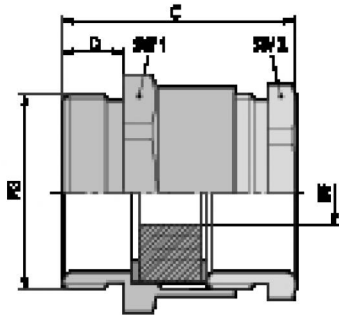

|                    |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SVRE | 2 / 2 |
|--------------------|---------------------------|-------|