

D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE IP67

gerader Kabeleingang – 9-50 polig – großer Innenraum




RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784


BESCHREIBUNG

- wasserdichtes Gehäuse für Standard D-SUB und Combination D-SUB Steckverbinder
- großer Innenraum für Koaxial- und Hochstromkontakte
- Material:
 - Kunststoffhaube schwarz: PBT + GF, UL 94 V-0
 - Kunststoffhaube metallisiert: ABS, UL 94 V-0
- Befestigung:
 - kurze Schlitzschraube M3 oder 4-40 UNC aus Edelstahl
 - Rändelschraube M3 oder 4-40 UNC aus Edelstahl
- als Einzel- oder Mengenpack lieferbar


PRODUKTZEICHNUNG

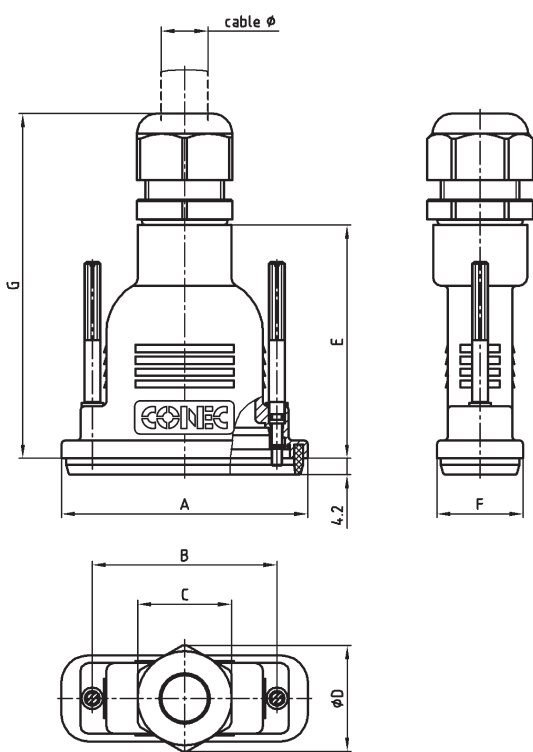

Rändelschraube

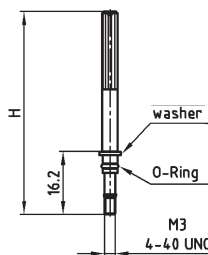

kurze Schlitzschraube

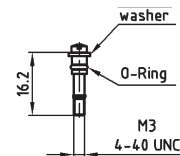

Shellsize	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Cable Ø
1	40.76	25.00	SW 22	24.60	51.00	22.00	77.00	44.00	5 - 10
2	49.06	33.30	SW 24	26.50	51.00	22.00	79.00	52.00	6 - 12
3	62.80	47.04	SW 24	26.50	59.50	22.00	87.50	52.00	6 - 12
4	78.86	63.50	SW 33	36.20	67.00	22.00	99.00	52.00	9 - 16
5	76.46	61.10	SW 42	47.00	67.00	24.80	107.00	52.00	13 - 20

BESTELLDATEN

D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE – SCHWARZ		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	schwarz, Rändelschraube M3	165 X 15119 X
15	schwarz, Rändelschraube M3	165 X 15129 X
25	schwarz, Rändelschraube M3	165 X 15139 X
37	schwarz, Rändelschraube M3	165 X 15149 X
50	schwarz, Rändelschraube M3	165 X 15159 X
09	schwarz, Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 14819 X
15	schwarz, Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 14829 X
25	schwarz, Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 14839 X
37	schwarz, Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 14849 X
50	schwarz, Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 14859 X
09	schwarz, kurze Schlitzschraube M3	165 X 15169 X
15	schwarz, kurze Schlitzschraube M3	165 X 15179 X
25	schwarz, kurze Schlitzschraube M3	165 X 15189 X
37	schwarz, kurze Schlitzschraube M3	165 X 15199 X
50	schwarz, kurze Schlitzschraube M3	165 X 15209 X
09	schwarz, kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 14869 X
15	schwarz, kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 14879 X
25	schwarz, kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 14889 X
37	schwarz, kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 14899 X
50	schwarz, kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 14909 X

D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE – METALLISIERT		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	metallisiert, Rändelschraube M3	165 X 15319 X
15	metallisiert, Rändelschraube M3	165 X 15329 X
25	metallisiert, Rändelschraube M3	165 X 15339 X
37	metallisiert, Rändelschraube M3	165 X 15349 X
50	metallisiert, Rändelschraube M3	165 X 15359 X
09	metallisiert, Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 15019 X
15	metallisiert, Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 15029 X
25	metallisiert, Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 15039 X
37	metallisiert, Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 15049 X
50	metallisiert, Rändelschraube 4-40 UNC	165 X 15059 X
09	metallisiert, kurze Schlitzschraube M3	165 X 15369 X
15	metallisiert, kurze Schlitzschraube M3	165 X 15379 X
25	metallisiert, kurze Schlitzschraube M3	165 X 15389 X
37	metallisiert, kurze Schlitzschraube M3	165 X 15399 X
50	metallisiert, kurze Schlitzschraube M3	165 X 15409 X
09	metallisiert, kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 15069 X
15	metallisiert, kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 15079 X
25	metallisiert, kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 15089 X
37	metallisiert, kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 15099 X
50	metallisiert, kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 15109 X

Auch in Einzelverpackung lieferbar – Für Lieferung in Einzelverpackung (Polybeutel) Artikelnummer am Ende mit „E“ ergänzen.