

D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE

seitlicher Kabeleingang – 9-50 polig – mit und ohne Schirmblech





RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

BESCHREIBUNG


- Material: Polycarbonat in schwarz oder grau + GF
- Ausführungen:
 - ohne Schirmblech
 - mit montiertem Schirmblech im Gehäuse
- Befestigung:
 - Metall mit Kunststoffkopf oder Vollmetallrändelschrauben
- Dämpfung bei 10 MHz > 60 dB (geschirmte Version)
- als Einzel- oder Mengenpack lieferbar

PRODUKTZEICHNUNG

9-polig

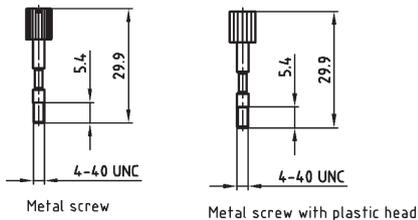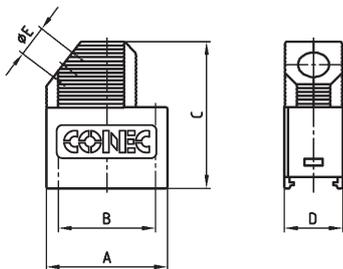

15-50-polig

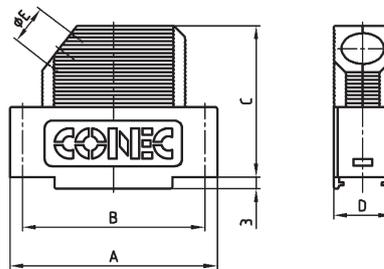

No. of pos.	A	B	C	D	Ø E
09	31.30	25.00	39.15	15.00	8.00
15	39.62	33.30	39.15	15.00	9.00
25	53.52	47.00	39.15	15.00	11.00
37	69.80	63.50	39.15	15.00	11.00
50	67.41	61.10	39.15	19.00	14.50

BESTELLDATEN

D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE – SEITLICHER KABELINGANG - UNGESCHIRMT		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	schwarz, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 11709 X
15	schwarz, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 11719 X
25	schwarz, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 11729 X
37	schwarz, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 11739 X
50	schwarz, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 11749 X
09	schwarz, Metallschraube	165 X 00829 A
15	schwarz, Metallschraube	165 X 00839 A
25	schwarz, Metallschraube	165 X 00849 A
37	schwarz, Metallschraube	165 X 00859 A
50	schwarz, Metallschraube	165 X 00869 A
09	grau, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 16019 X
15	grau, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 16029 X
25	grau, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 16039 X
37	grau, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 16049 X
50	grau, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 16059 X
09	grau, Metallschraube	165 X 16069 X
15	grau, Metallschraube	165 X 16079 X
25	grau, Metallschraube	165 X 16089 X
37	grau, Metallschraube	165 X 16099 X
50	grau, Metallschraube	165 X 16109 X

D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE – SEITLICHER KABELINGANG - GESCHIRMT		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	schwarz, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 11759 X
15	schwarz, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 11769 X
25	schwarz, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 11779 X
37	schwarz, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 11789 X
50	schwarz, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 11799 X
09	schwarz, Metallschraube	165 X 00779 A
15	schwarz, Metallschraube	165 X 00789 A
25	schwarz, Metallschraube	165 X 00799 A
37	schwarz, Metallschraube	165 X 00809 A
50	schwarz, Metallschraube	165 X 00819 A
09	grau, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 16119 X
15	grau, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 16129 X
25	grau, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 16139 X
37	grau, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 16149 X
50	grau, Schraube mit Kunststoffkopf	165 X 16159 X
09	grau, Metallschraube	165 X 16169 X
15	grau, Metallschraube	165 X 16179 X
25	grau, Metallschraube	165 X 16189 X
37	grau, Metallschraube	165 X 16199 X
50	grau, Metallschraube	165 X 16209 X

Auch in Einzelverpackung lieferbar – Für Lieferung in Einzelverpackung (Polybeutel) Artikelnummer am Ende mit „E“ ergänzen.