



D-SUB HIGH DENSITY

Crimp-Steckverbinder (ohne Kontakte) – für AWG 22

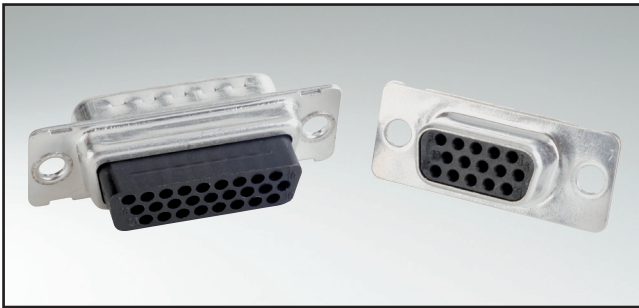


RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

BUCHSENLEISTE

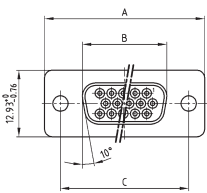


No. of pos.	A -0.76	B -0.25	C
15	31.19	16.46	25.00 +0.12
26	39.52	24.79	33.30 +0.15 -0.10
44	53.42	38.50	47.04 +0.13
62	69.70	54.96	63.50 +0.13
78	67.31	52.55	61.10 +0.14 -0.11

Montageart: Durchgangsloch

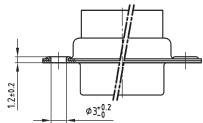


Dim. in (_) = 78-pol.

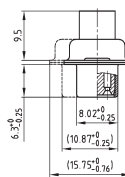

BESCHREIBUNG


- für gedrehte Kontakte AWG 22
- Montageart:
mit Durchgangsloch Ø 3 mm
- Gehäuse: Stahl verzinkt, optional Messing verzinkt oder Edelstahl

STIFTLEISTE

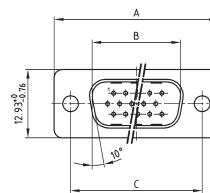


No. of pos.	A -0.76	B +0.25	C	D -0.3
15	31.19	16.79	25.00 +0.12	6.12
26	39.52	25.12	33.30 +0.15 -0.10	6.12
44	53.42	38.84	47.04 +0.13	5.99
62	69.70	55.30	63.50 +0.13	5.99
78	67.31	52.68	61.10 +0.14 -0.11	5.99

Montageart: Durchgangsloch

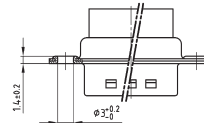

Dim. in (_) = 78-pol.

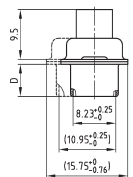

BESTELLDATEN

BUCHSENLEISTE		
Polzahl	Montageart	Bestellnummer
15	Durchgangsloch	164X 11949 X
26	Durchgangsloch	164X 11959 X
44	Durchgangsloch	164X 11969 X
62	Durchgangsloch	164X 11979 X
78	Durchgangsloch	164X 11989 X

STIFTLEISTE		
Polzahl	Montageart	Bestellnummer
15	Durchgangsloch	163X 10169 X
26	Durchgangsloch	163X 10179 X
44	Durchgangsloch	163X 10189 X
62	Durchgangsloch	163X 10199 X
78	Durchgangsloch	163X 10209 X