


COMBINATION D-SUB OHNE KONTAKTE

für gerade Hochstrom-, Koaxial- oder Hochspannungskontakte



RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1–UL listed, File No.: E 228329

BUCHSENLEISTE

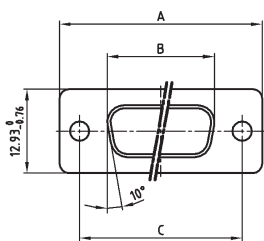


Shellsize	A -0.76	B -0.25	C
1	31.19	16.46	25.00 ^{+0.12} / _{-0.13}
2	39.52	24.79	33.30 ^{+0.15} / _{-0.10}
3	53.42	38.50	47.04 ^{+0.13} / _{-0.10}
4	69.70	54.96	63.50 ^{+0.13} / _{-0.10}

BESCHREIBUNG


- Ausführungen: 2W2C; 3W3; 3W3C; 5W5; 8W8
- Montagearten:
 - mit Durchgangsloch Ø 3 mm
 - mit Innengewinde 4-40 UNC
 - mit Abstandsbolzen 4-40 UNC
 - mit Abstandsbolzen-Clip 4-40 UNC 7,4 mm für Leiterplatten Dicke 1,6 / 2,3 / 3,2 mm
- Auf Anfrage: Abstandsbolzen-Clip 6,5 mm lieferbar
- Auf Anfrage: Gewindeausführung M3 lieferbar
- Gehäuse: Stahl verzinkt, optional Messing verzinkt oder Edelstahl

STIFBLEISTE

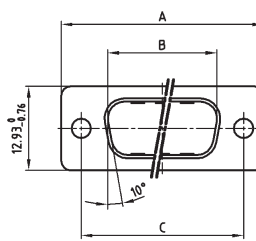


Shellsize	A -0.76	B +0.25	C	D -0.30
1	31.19	16.79	25.00 ^{+0.12} / _{-0.13}	6.12
2	39.52	25.12	33.30 ^{+0.15} / _{-0.10}	6.12
3	53.42	38.84	47.04 ^{+0.13} / _{-0.10}	5.99
4	69.70	55.30	63.50 ^{+0.13} / _{-0.10}	5.99

 
Codierte Buchsenleisten




2W2C = 1 Buchse – 1 Stift

 


3W3C = 2 Buchsen – 1 Stift

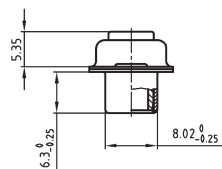


Codierte Stiftleisten

 


2W2C = 1 Stift – 1 Buchse

 

3W3C = 2 Stifte – 1 Buchse

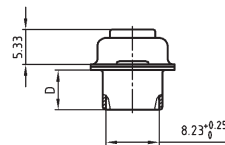


BESTELLDATEN

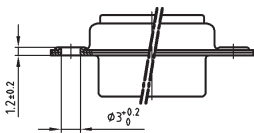

BUCHSENLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Durchgangsloch	3 003W3SXX99A10	X
5W5	Durchgangsloch	3 005W5SXX99A10	X
8W8	Durchgangsloch	3 008W8SXX99A10	X
codierte Version			
2W2C	Durchgangsloch	3 02W2CSXX99A10	X
3W3C	Durchgangsloch	3 03W3CSXX99A10	X

STIFBLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Durchgangsloch	3 003W3PXX99A10	X
5W5	Durchgangsloch	3 005W5PXX99A10	X
8W8	Durchgangsloch	3 008W8PXX99A10	X
codierte Version			
2W2C	Durchgangsloch	3 02W2CPXX99A10	X
3W3C	Durchgangsloch	3 03W3CPXX99A10	X

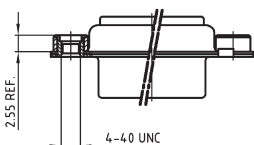


BUCHSENLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Innengewinde 4-40 UNC	3 003W3SXX99A30	X
5W5	Innengewinde 4-40 UNC	3 005W5SXX99A30	X
8W8	Innengewinde 4-40 UNC	3 008W8SXX99A30	X
codierte Version			
2W2C	Innengewinde 4-40 UNC	3 02W2CSXX99A30	X
3W3C	Innengewinde 4-40 UNC	3 03W3CSXX99A30	X

STIFBLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Innengewinde 4-40 UNC	3 003W3PXX99A30	X
5W5	Innengewinde 4-40 UNC	3 005W5PXX99A30	X
8W8	Innengewinde 4-40 UNC	3 008W8PXX99A30	X
codierte Version			
2W2C	Innengewinde 4-40 UNC	3 02W2CPXX99A30	X
3W3C	Innengewinde 4-40 UNC	3 03W3CPXX99A30	X

COMBINATION D-SUB – MONTAGEARTEN

für gerade Hochstrom-, Koaxial- oder Hochspannungskontakte


BESTELLDATEN

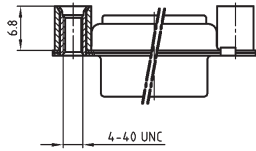

BUCHSENLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Abstandsbolzen 4-40 UNC	3 003W3SXX99A50	X
5W5	Abstandsbolzen 4-40 UNC	3 005W5SXX99A50	X
8W8	Abstandsbolzen 4-40 UNC	3 008W8SXX99A50	X
codierte Version			
2W2C	Abstandsbolzen 4-40 UNC	3 02W2CSXX99A50	X
3W3C	Abstandsbolzen 4-40 UNC	3 03W3CSXX99A50	X

STIFBLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Abstandsbolzen 4-40 UNC	3 003W3PXX99A50	X
5W5	Abstandsbolzen 4-40 UNC	3 005W5PXX99A50	X
8W8	Abstandsbolzen 4-40 UNC	3 008W8PXX99A50	X
codierte Version			
2W2C	Abstandsbolzen 4-40 UNC	3 02W2CPXX99A50	X
3W3C	Abstandsbolzen 4-40 UNC	3 03W3CPXX99A50	X


Leiterplatten Dicke 1,6 mm

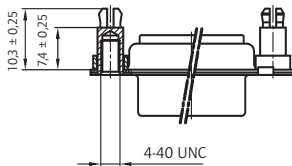

BUCHSENLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 003W3SXX99E20	X
5W5	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 005W5SXX99E20	X
8W8	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 008W8SXX99E20	X
codierte Version			
2W2C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 02W2CSXX99E20	X
3W3C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 03W3CSXX99E20	X

STIFBLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 003W3PXX99E20	X
5W5	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 005W5PXX99E20	X
8W8	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 008W8PXX99E20	X
codierte Version			
2W2C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 02W2CPXX99E20	X
3W3C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 03W3CPXX99E20	X


Leiterplatten Dicke 2,3 mm

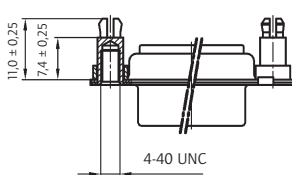

BUCHSENLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 003W3SXX99E40	X
5W5	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 005W5SXX99E40	X
8W8	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 008W8SXX99E40	X
codierte Version			
2W2C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 02W2CSXX99E40	X
3W3C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 03W3CSXX99E40	X

STIFBLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 003W3PXX99E40	X
5W5	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 005W5PXX99E40	X
8W8	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 008W8PXX99E40	X
codierte Version			
2W2C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 02W2CPXX99E40	X
3W3C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 03W3CPXX99E40	X

Leiterplatten Dicke 3,2 mm

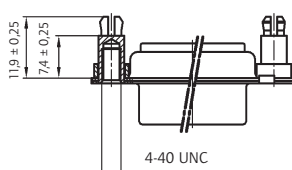

BUCHSENLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 003W3SXX99E60	X
5W5	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 005W5SXX99E60	X
8W8	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 008W8SXX99E60	X
codierte Version			
2W2C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 02W2CSXX99E60	X
3W3C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 03W3CSXX99E60	X

STIFBLEISTE			
Bauform	Montageart	Bestellnummer	
3W3	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 003W3PXX99E60	X
5W5	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 005W5PXX99E60	X
8W8	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 008W8PXX99E60	X
codierte Version			
2W2C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 02W2CPXX99E60	X
3W3C	Abstandsbolzen Clip 4-40 UNC	3 03W3CPXX99E60	X

Clip (Snap In) für Lochdurchmesser 3,1 ± 0,10 mm