


D-SUB HIGH DENSITY

Crimp-Kontakte – gedrehte Ausführung – für Kabel AWG 22

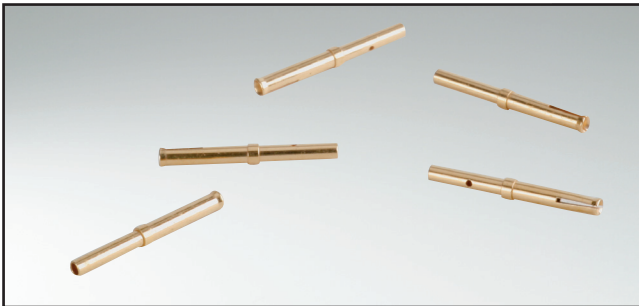


RoHS compliant – CSA listed, File No.:LR115001 –UL listed, File No.:E202784

BESCHREIBUNG


- für Kabel **AWG 22**
- Einzelkontakte im Polybeutel (VPE: 500 Stück)
- Gütestufe 3 (auch in Gütestufe 1 lieferbar)

BUCHSENKONTAKT


Standardversion

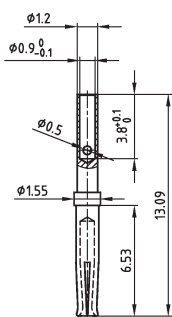

Closed entry Version

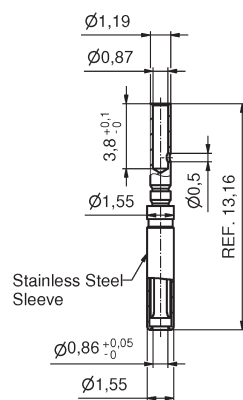

STIFTKONTAKT

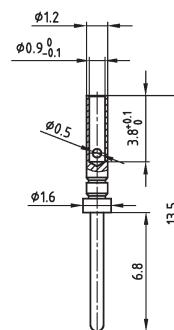

Technische Daten

Kontaktmaterial gedrehte Kontakte	Messing
Kontaktoberfläche	Vergoldet über Nickel
Temperaturbereich	-55°C bis +125°C
Nennstrom für AWG 22	3A
Kontaktwiderstand	≤ 10 mΩ

BESTELLDATEN

BUCHSENKONTAKTE	
Kontakttyp	Bestellnummer
AWG 22, Einzelkontakt	162 A 18419 X
AWG 22, Einzelkontakt closed entry Version	16-000693

STIFTKONTAKTE	
Kontakttyp	Bestellnummer
AWG 22, Einzelkontakt	161 A 18009 X