

COMBINATION D-SUB KONTAKTE

Hochstromkontakte – Handlöt – gerade




RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E 228329

BESCHREIBUNG


- gedrehte Kontakte
- Gütestufe 3: 50 Steckzyklen
- Gütestufe 1: 500 Steckzyklen
- Steckseite vergoldet
- Lötanschluss vergoldet oder verzinkt
- weitere Gütestufen auf Anfrage
- Auf Wunsch montiert im Steckverbinder lieferbar, bitte entsprechenden Code (siehe Bestelldaten) im Bestellschlüssel einsetzen

PRODUKTZEICHNUNG


Buchsenkontakt

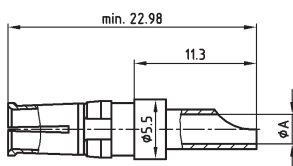

Einbaumaß

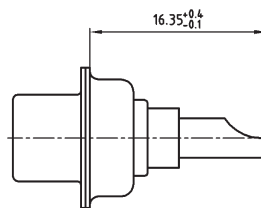

Stiftkontakt

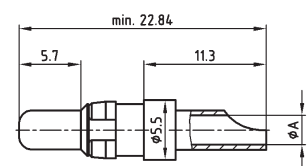


AWG	Current rating	ØA±0.15
16-20	10A	1.80
12-14	20A	2.70
10-12	30A	3.50
8-10	40A	4.80

Kabelvorbereitung



 Stiftkontakt voreilend



BESTELLDATEN

BUCHSENKONTAKT					
AWG	Gütestufe	Code* verzinkt	Bestellnummer verzinkt	Code* vergoldet	Bestellnummer vergoldet
16-20	1	F1	13-003501	41	132C10019X
16-20	3	F2	13-003503	61	132A10019X
12-14	1	F3	13-003511	42	132C10029X
12-14	3	F4	13-003513	62	132A10029X
10-12	1	F5	13-003521	43	132C10039X
10-12	3	F6	13-003523	63	132A10039X
8-10	1	F7	13-003531	44	132C10049X
8-10	3	F8	13-003533	64	132A10049X

STIFTKONTAKT					
AWG	Gütestufe	Code* verzinkt	Bestellnummer verzinkt	Code* vergoldet	Bestellnummer vergoldet
16-20	1	F1	13-003541	41	131C10019X
16-20	3	F2	13-003543	61	131A10019X
12-14	1	F3	13-003551	42	131C10029X
12-14	3	F4	13-003553	62	131A10029X
10-12	1	F5	13-003561	43	131C10039X
10-12	3	F6	13-003563	63	131A10039X
8-10	1	F7	13-003571	44	131C10049X
8-10	3	F8	13-003573	64	131A10049X

STIFTKONTAKT VOREILEND					
AWG	Ampere	Gütestufe	Bestellnummer verzinkt	Gütestufe	Bestellnummer vergoldet
16-20	10 A	1	13-003581	1	131C10119X
12-14	20 A	1	13-003591	1	131C10129X
10-12	30 A	1	13-003601	1	131C10139X
8-10	40 A	1	13-003611	1	131C10149X

*Code für Anschlussart siehe Bestellschlüssel