


IP67 Fiber Optic Industrial Duplex LC Steckverbinder

Einbausteckverbinder – Bajonettverschluss – Kunststoff oder Zinkdruckguss

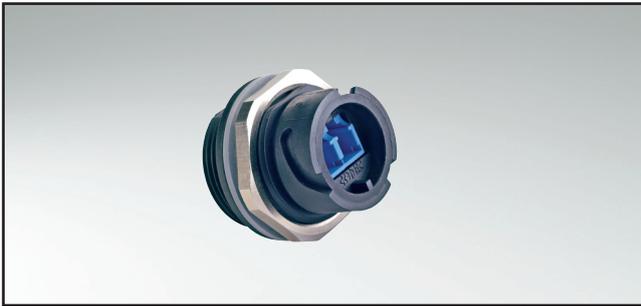


RoHS compliant

Beschreibung

- Industrieversion mit Bajonettverschluss
- für Vorder- und Hinterwandmontage bis 3,2 mm Wandstärke
- Gehäuse: Kunststoff schwarz, Zinkdruckguss vernickelt
- Schutzkappe aus Kunststoff schwarz, Zinkdruckguss vernickelt
- Als Set mit Schutzkappe lieferbar
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C


Produktzeichnung

Montageausschnitt für Kunststoffversion




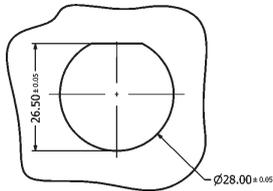


für Metallversion


Single-D Panel Cut-out

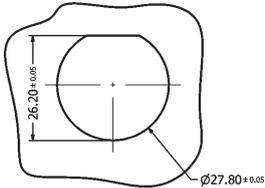


Double-D Panel Cut-out

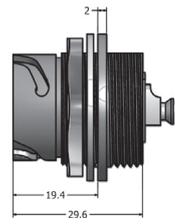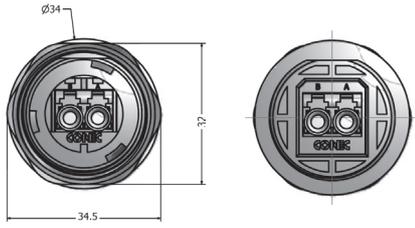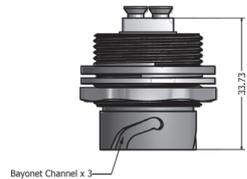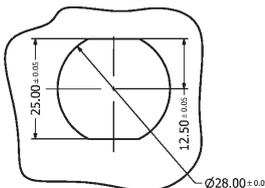

Schutzkappe Kunststoff

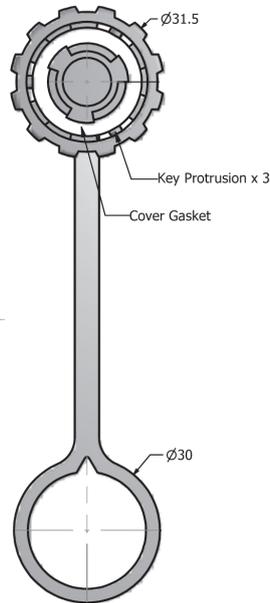

Schutzkappe Metall

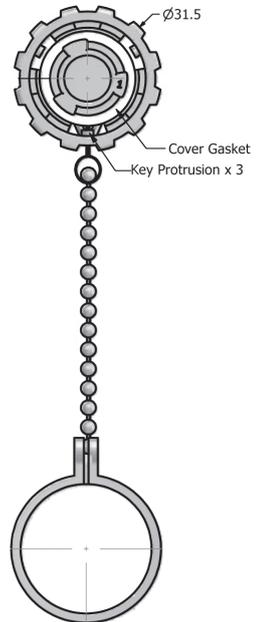

Bestelldaten

Typ	Material	Oberfläche	SM/MM/APC SM	Schutzkappe	Bestellnummer
Einbausteckverbinder	Kunststoff	schwarz	Single Mode		17-300010
Einbausteckverbinder	Kunststoff	schwarz	Multi Mode		17-300020
Einbausteckverbinder	Kunststoff	schwarz	APC Single Mode		17-300170
Einbausteckverbinder	Kunststoff	schwarz	Single Mode	mit Schutzkappe	17-300230
Einbausteckverbinder	Kunststoff	schwarz	Multi Mode	mit Schutzkappe	17-300240
Einbausteckverbinder	Kunststoff	schwarz	APC Single Mode	mit Schutzkappe	17-300250
Einbausteckverbinder	Zinkdruckguss	vernickelt	Single Mode		17-300060
Einbausteckverbinder	Zinkdruckguss	vernickelt	Multi Mode		17-300070
Einbausteckverbinder	Zinkdruckguss	vernickelt	APC Single Mode		17-300180
Einbausteckverbinder	Zinkdruckguss	vernickelt	Single Mode	mit Schutzkappe	17-300380
Einbausteckverbinder	Zinkdruckguss	vernickelt	Multi Mode	mit Schutzkappe	17-300390
Einbausteckverbinder	Zinkdruckguss	vernickelt	APC Single Mode	mit Schutzkappe	17-300400