

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Leiteranschlussklemmen – SV 3455.500

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Leiteranschlussklemmen – SV 3455.500

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de

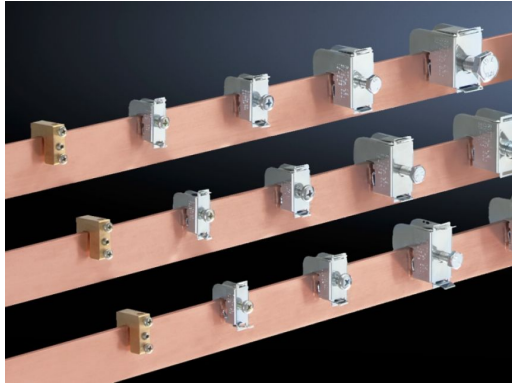

Produkt-Beschreibung

Material:	Stahlblech
Oberfläche:	Verzinkt, passiviert
Hinweis:	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrätigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.
Verpackungseinheit:	15 St.
EAN:	4028177042735
Zolltarifnummer:	85369010


Produkt-Merkmale

Passend für Sammelschienen:	Typ: Flachkupferschienen Querschnitt (Stärke): 10 mm
Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte:	von 1 mm ² bis von 4 mm ² feindrätig mit Aderendhülse: von 1 mm ² bis von 4 mm ² massiv: von 1 mm ² bis von 4 mm ²

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 10 mm
Technische Daten
Breite: 11 mm
Höhe min.: - mm
Höhe max.: - mm
Anschlussart
Rundleiter: 1 - 4 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: -
System:
Rittal RiLine60