

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für TS, SE – PS 4945.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für TS, SE – PS 4945.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de

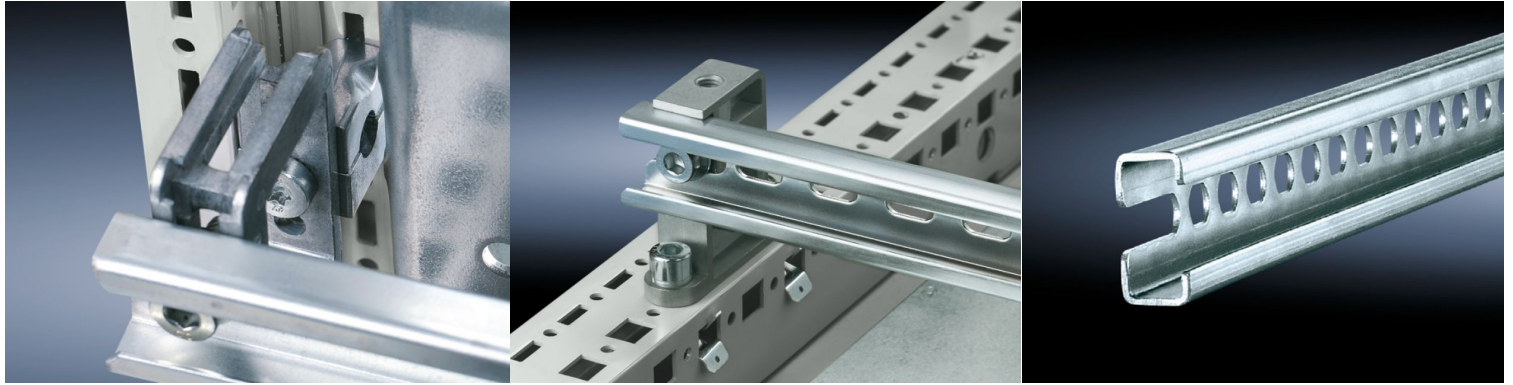

Produkt-Beschreibung

Material: Stahlblech

Oberfläche: verzinkt

Verpackungseinheit: 6 St.

EAN: 4028177114616

Zolltarifnummer: 73269098

Produkt-Merkmale

Passend für: Gehäusetyp/Breite/Tiefe
TS 8/800/800
ES 5000


Einbaumöglichkeiten: Am vertikalen TS Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.808 oder Adapterschiene für PS-Kompatibilität.
Am horizontalen TS Schrankprofil
An ES-Systemlochung
An Bodenausbauschiene für CM

Länge: 755 mm

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Downloads / CAD	
Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie auch folgende Alternativ-Produkte:



Schiene für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung

Weitere Informationen zu diesem Produkt

» www.rittal.com/de-de/Schiene_für_EMV_Schirmbügel_und_Zugentlastung



Schiene für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung