

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Teleskopschienen für Geräteböden – DK 7066.700

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Teleskopschienen für Geräteböden – DK 7066.700

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de

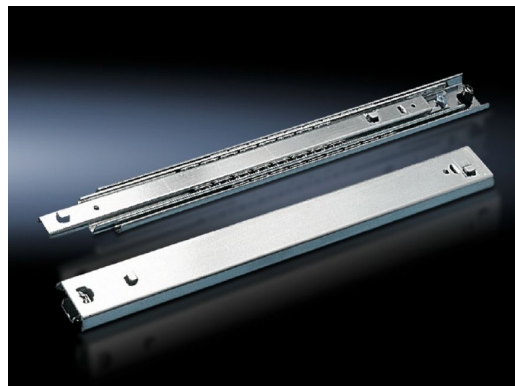

Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.

Material: Stahlblech, verzinkt

Hinweis: In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.

Verpackungseinheit: 2 St.

EAN: 4028177221468

Zolltarifnummer: 73269098

Produkt-Merkmale

Passend für Gerätebodentiefe: 700 mm

Belastbarkeit: 100 kg

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Schwerlast-Teleskopschienen T: 700 mm

Vollauszug. Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen gegen die Teleskopschienen ausgetauscht und am Gerätebodeneinbausatz fixiert.

Für Gerätebödentiefe 700 mm

In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar, arretierbar, Belastbarkeit pro Paar: 50/100 kg.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035