

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schranksbreite 600 und 800 mm, für TS – DK 7465.035

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schrankbreite 600 und 800 mm, für TS – DK 7465.035

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de

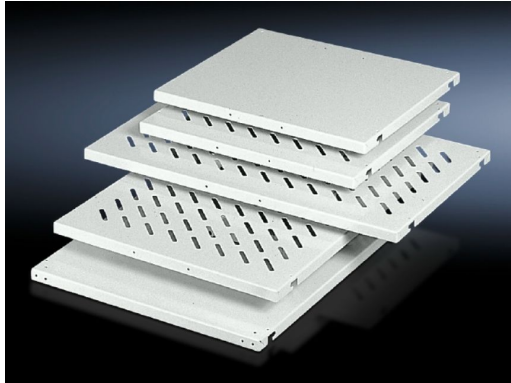

Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Und zum Nachrüsten von Bestandsartikeln TS. Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme. Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe – 100 mm.

Technische Daten: Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
Montagebohrung für Griffe vorhanden
Geräteboden, gelocht

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177165984

Zolltarifnummer: 94039010

Produkt-Merkmale

Ausführung: gelocht

Passend für: Gehäusotyp: TS 8
Breite: 600 mm

Abmessungen: Breite: 600 mm

Höhe: 45 mm
Tiefe: 500 mm

Belastbarkeit:	100 kg Flächenlast, statisch
-----------------------	------------------------------

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
----------------------	--

Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--

CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------	--

Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------------	--

Ausschreibungstext

Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke

Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke
Ausführung: max. Belastung 100 kg

Geräteböden, BxT 471 x 500 mm, in 2 mm starker Stahlblechausführung; zum Einbau in 600 mm breite Netzwerkschränke.

Zur Vermeidung von Wärmestaus sind die Geräteböden gelocht. Die Geräteböden können mit maximal 100 kg belastet werden.

Die Geräteböden sind in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos höhenverstellbar.

Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen: BxT 471 x 500 mm
GRUNDDATEN#G#Kurztext
Geräteböden für Gehäuserahmen
gelocht, 100 kg, RAL 7035