

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Dachblech für TS, TS IT – DK 7826.865

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Dachblech für TS, TS IT – DK 7826.865

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de

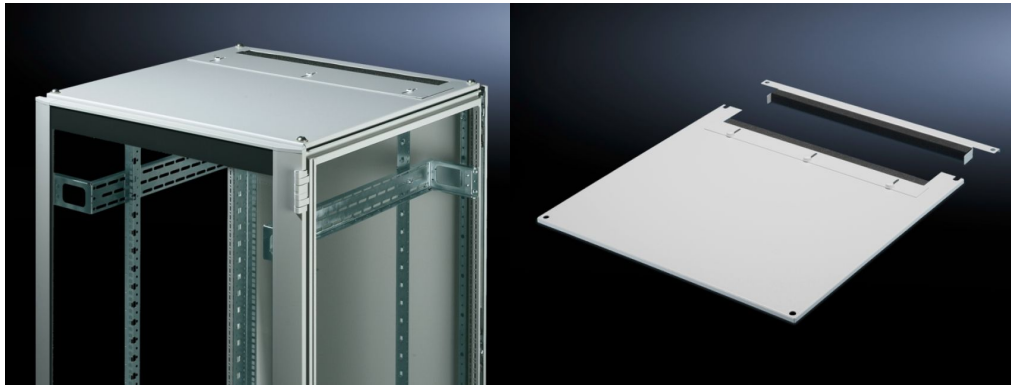

Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Zum Austausch gegen das Seriendach. Ausgestattet mit einem Schiebewinkel im hinteren Bereich. Beidseitiges Gummiklemmprofil zum Fixieren der Kabelbündel und -stränge. Durch die symmetrische Konstruktion des TS Rahmens lässt sich durch Drehen des Dachbleches auch eine seitliche Kabeleinführung realisieren. Die zweigeteilte Ausführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177390256

Zolltarifnummer: 94039010

Produkt-Merkmale

Passend für: Gehäusotyp: TS-IT
Breite: 800 mm
Tiefe: 600 mm

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--

CAD-Zeichnungen	Anfordern
------------------------	-----------

Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------	--

Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------------	--

Ausschreibungstext

Dachblech zur Kabeleinführung zweigeteilt für FR/TS8

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 600 mm