

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Sammelschienenhalter Flachkupferschienen – SV 9340.010

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Sammelschienenhalter Flachkupferschienen – SV 9340.010

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de

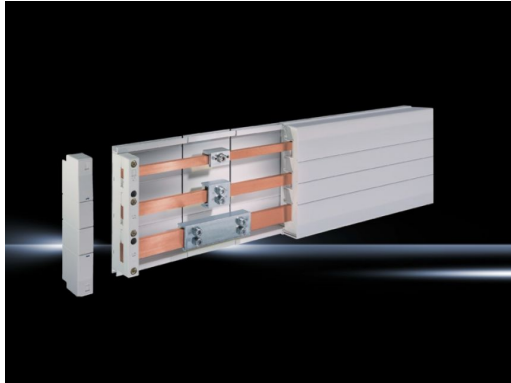

Produkt-Beschreibung

Material:	Polyamid (PA 6.6) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe:	RAL 7035
Hinweis:	Für UL-Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne erforderlich UL-Approval nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
Verpackungseinheit:	4 St.
EAN:	4028177502338
Zolltarifnummer:	85469010

Produkt-Merkmale

Passend für Sammelschienen:	Typ/Querschnitt (Breite)/Querschnitt (Stärke) Flachkupferschienen/12/5
Anzahl Pole:	3-polig
Mittenabstand der Sammelschienen:	60
Bemessungsbetriebsspannung:	1000 V AC
Mit Außenbefestigung:	x

Approbationen

Approbationen	 Germanischer Lloyd (EN)
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Downloads / CAD	
Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Anfordern
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	 Kurzschlussfestigkeitsdiagramm (DE)
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Sammelschienenhalter 3-polig

Sammelschienenhalter mit Außenbefestigung, 3 polig
 Technische Daten
 Schienenmittenabstand: 60mm
 Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm
 Baubreite: 20 mm
 Länge: 215 mm
 System:
 Rittal RiLine60