



OMNITRONIC Schwanenhals schwarz XLR/XLR, 47cm

Biegsames Verbindungsstück

- Z. B. zum Aufstecken eines Mikrofons auf eine XLR-Buchse am Mischpult
- Fertig verdrahtet
- Länge: 47 cm

Best.-Nr. 60006105 47cm, schwarz



EUROLITE Flexilight LED-Batterie-Tischleuchte

LED-Schwanenhals-Tischleuchte mit Magnetfuß

- Universell einsetzbar dank Batteriebetrieb
- 360° schwenkbarer Kopf
- Magnetfuß für einfache Fixierung
- Integrierter Dimmer

Best.-Nr. 80702201

Technische Daten:

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Spannungsversorgung: | 3 x 1,5-V-Mignon-Batterien (Typ AA) |
| Gesamtanschlusswert: | 1,3 W |
| Anzahl der LEDs: | 4 |
| Maße (LxBxH): | 200 x 40 x 360 mm |
| Gewicht: | 300 g |



EUROLITE Flexilight LK LED-Leuchtkopf


Ersatzleuchtköpfe

- Runder Ersatzkopf mit Halogenlampe 12V/5W
- Seashell-Ersatzkopf mit Bajonettlampe 12V/5W
- Ersatz-LED-Leuchtkopf für 4,5 V LED Tischleuchte, weiß

Technische Daten LK-1, LK2:

| | |
|----------------------|---------|
| Spannungsversorgung: | 12 V AC |
| Gesamtanschlusswert: | 5 W |

Best.-Nr. 80702215 LK-1, Runder Ersatzkopf mit Halogenlampe
 Best.-Nr. 80702216 LK-2, Seashell-Ersatzkopf mit Bajonettlampe
 Best.-Nr. 80702203 .. LK-6, Weißer LED-Ersatzleuchtkopf für Tischleuchte

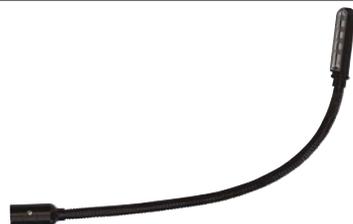

EUROLITE Flexilight LED-Schwanenhals, XLR


LED-Schwanenhalsleuchte mit XLR-Stecker

- LED-Kopf bestückt mit 4 hochwertigen, superhellen LEDs
- Bis zu 360° schwenkbarer LED-Kopf
- XLR-Stecker

Best.-Nr. 80702220

Technische Daten:

| | |
|----------------------|-----------------|
| Spannungsversorgung: | 12 V DC, 100 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 2 W |
| Anzahl der LEDs: | 4 |
| Länge: | 370 mm |
| Gewicht: | 100 g |

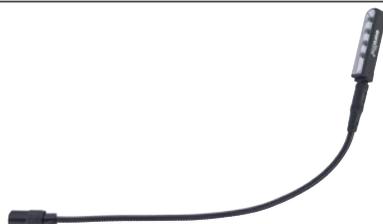

EUROLITE Flexilight LED-Schwanenhals, BNC

LED-Schwanenhalsleuchte mit BNC-Stecker

- LED-Kopf bestückt mit 4 hochwertigen, superhellen LEDs
- Bis zu 360° schwenkbarer LED-Kopf
- BNC-Stecker

Best.-Nr. 80702222

Technische Daten:

| | |
|----------------------|-----------------|
| Spannungsversorgung: | 12 V DC, 100 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 2 W |
| Anzahl der LEDs: | 4 |
| Länge: | 370 mm |
| Gewicht: | 100 g |



EUROLITE Flexilight LED-Schwanenhals, XLR, 90°

LED-Schwanenhalsleuchte mit XLR-Winkelstecker

- LED-Kopf bestückt mit 4 hochwertigen, superhellen LEDs
- Bis zu 360° schwenkbarer LED-Kopf
- Mit XLR-Winkelstecker 90°

Best.-Nr. 80702225

Technische Daten:

| | |
|----------------------|-----------------|
| Spannungsversorgung: | 12 V DC, 100 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 2 W |
| Anzahl der LEDs: | 4 |
| Länge: | 390 mm |
| Gewicht: | 100 g |



EUROLITE Flexilight LED-Tischleuchte

LED-Schwanenhals-Tischleuchte

- Mit Dimmerfunktion
- LED-Kopf bestückt mit 4 hochwertigen, superhellen LEDs
- Bis zu 360° schwenkbarer LED-Kopf

Best.-Nr. 80702227

Technische Daten:

| | |
|----------------------|--|
| Spannungsversorgung: | 230 V AC, 50 Hz ~ über mitgeliefertes 7 V DC, 150 mA Netzteil |
| Gesamtanschlusswert: | 2 W |
| Anzahl der LEDs: | 4 |
| Länge: | 370 mm |
| Gewicht: | 300 g |



EUROLITE Flexilight LED-Racklight mit 2 Leuchten

Beleuchtungseinheit zum Rackeinbau - nützliches Tool für jeden DJ-Booth

- 483-mm-Frontplatte zum Rackeinbau
- 2 LED-Schwanenhalsleuchten
- An-/Ausschalter und Helligkeitsregler

Best.-Nr. 80702235

Technische Daten:

| | |
|----------------------|----------------|
| Spannungsversorgung: | 7 V DC, 150 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 4 W |
| Anzahl der LEDs: | 8 |
| Länge: | 370 mm |
| Gewicht: | 650 g |