


Laserliner ThermoTester




Digitales Thermometer für Haushalt,
Gastronomie, Handwerk und Industrie

Rev18WZ7

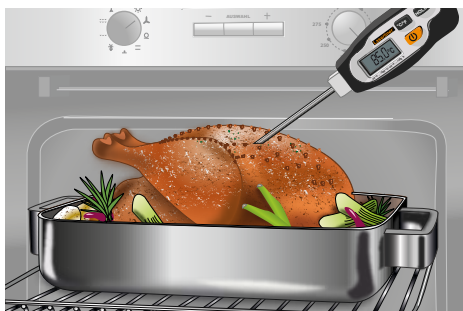

- **Digitales Thermometer** zum Einstechen oder Eintauchen für zahlreiche Anwendungsbereiche
- **Großer Temperaturmessbereich:** -40°C...250°C
- **Schnelle Reaktions- und Messzeit**
- **Hold-Funktion:** der aktuell angezeigte Messwert kann gehalten werden
- **Min/Max-Wert Anzeige**
- Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar
- **Großes LC-Display**

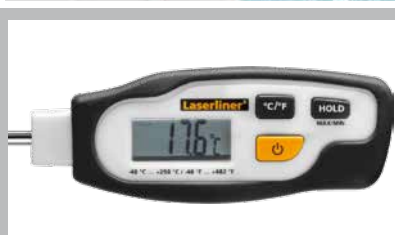

Großes LC-Display



Abnehmbare Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN	
MESSBEREICH	-40 °C ... 250 °C
GENAUIGKEIT	1,5% ± 2 °C
AUFLÖSUNG	0,1 °C
LÄNGE NTC-FÜHLER	117 mm
ABMESSUNGEN (B x H x T)	33 x 210 x 20 mm
STROMVERSORGUNG	LR44 (1,5 V)
GEWICHT	40 g



ThermoTester
+ Schutzkappe
+ Batterie
Verpackungsgröße (B x H x T)
101 x 262 x 20 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
ThermoTester	082.030A	4 021563 664986	5

1x
LR 44