


DIN 472

Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen Regelausführung

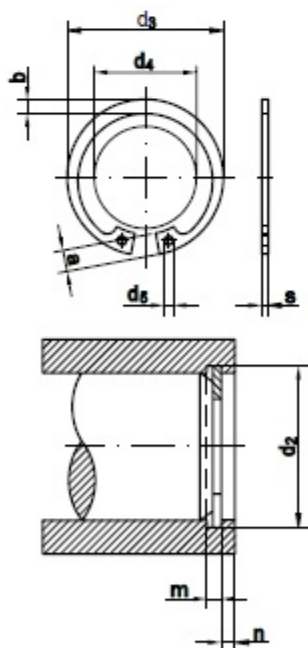

Maße	24	25	26	27 *	28	29 *	30	31
s	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
d_3	25,9	26,9	27,9	29,1	30,1	31,1	32,1	33,4
a	4,4	4,5	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	5,2
b	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9	3	3	3,2
d_5	2	2	2	2	2	2	2	2,5
d_2	25,2	26,2	27,2	28,4	29,4	30,4	31,4	32,7
m	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
n	1,8	1,8	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,6
d_4	14,8	15,5	16,1	–	17,9	–	19,9	20

Maße	32	33 *	34	35	36	37	38	39 *
s	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
d_3	34,4	35,5	36,5	37,8	38,8	39,8	40,8	42
a	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,6
b	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8
d_5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d_2	33,7	34,7	35,7	37	38	39	40	41
m	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
n	2,6	2,6	2,6	3	3	3	3	3
d_4	20,6	–	22,6	23,6	24,6	25,4	26,4	–

Maße	40	41 *	42	44 *	45	46 *	47	48
s	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
d_3	43,5	44,5	45,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
a	5,8	5,9	5,9	6	6,2	6,3	6,4	6,4
b	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,4	4,5
d_5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
d_2	42,5	43,5	44,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5
m	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
n	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
d_4	27,8	–	29,6	–	32	–	33,5	34,5