


DIN 3570

Rundstahlbügel

Form A = zweiseitiges
Befestigungsgewinde

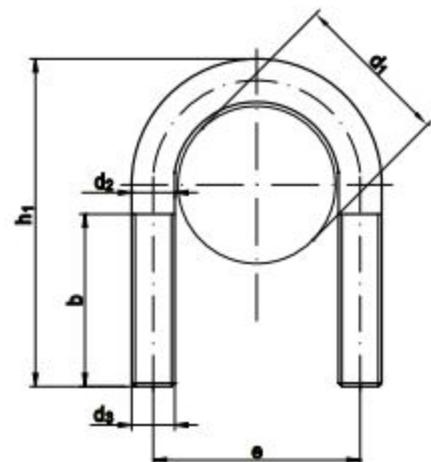

Maße	23*	30	38	46	52
Rohr-Nennweite	15	20	25	32	40
d_1	20 bis 21	25 bis 26,9	30 bis 33,7	38 bis 42,4	44,5 bis 48,3
b^1	30	40	40	50	50
d_2	10	10	10	10	10
d_3	M	M	M	M	M
e	33	40	48	56	62
h_1^1	60	70	76	86	92

Maße	64	82	94	120	148
Rohr-Nennweite	50	65	80	100	125
d_1	57 bis 60,3	76,1	88,9	108 bis 114,3	133 bis 139,7
b^1	50	50	50	60	60
d_2	12	12	12	16	16
d_3	M	M	M	M	M
e	76	94	106	136	164
h_1^1	109	125	138	171	191