

**Technische Daten**

Artikel Nr	Serie	Größe/Zoll/cm	Ventilator-Ausführungen	Flügelblatt-Ausführungen	Leuchtmittel Enthalten	Motor	Neigungswinkel der Flügelblätter
72105	Design & Combine	105cm / 42"	Weiss	Weiss /behandelte Kiefer		153 x 12mm	12°
72106	Santa Ana	122cm / 48"	Verwittertes Kupfer	Dunkle Kirsche		153 x 15mm	15°
72122	Design & Combine	105cm / 42"	Seidenmattes Messing	Ahorn/Mahagoni		153 x 12mm	12°
72123	Design & Combine	105cm / 42"	Gebürstetes Aluminium	Helles Ahorn/Weiss		153 x 12mm	12°
72129	Vector Elite II	122cm / 48"	Gebürstetes Nickel/Silber	Grafit/Silber		153 x 15mm	16°
72185	Vegas	105cm / 42"	Weiss	Weiss/Buche		153 x 9mm	11°
72195	Monarch	132cm / 52"	Seidenmattes Messing	Eiche/Mahagoni		153 x 15mm	12°
72196	Jasper XL	132cm / 52"	Gebürstetes Nickel	Elfenbein Gewebe		153 x 15mm	12°
72199	Stiletto	122cm / 48"	Eisen	Walnuss/Grafit		153 x 15mm	12°
72201	Stiletto	122cm / 48"	Gebürstetes Nickel	Wengue/Weiss		153 x 15mm	12°
72218	Splendor	122cm / 48"	Gebürstetes Nickel	Silber/Grafit		153 x 17mm	12°
72219	Comet Tiffany II	132cm / 52"	Gebürstetes Nickel	Kiefer Antik/helle Pinie		153 x 15mm	12°
72268	Industrial	142cm / 56"	Weiss	Weiss		172 x 12mm	8°
72272	Vegas	105cm / 42"	Gebürstetes es Aluminium	Helles Ahorn/Silber		153 x 9mm	11°
72352	Comet Tiffany	132cm / 52"	Old Chicago	Mahagoni/grobe Kiefer		153 x 15mm	11°
72368	Jasmine	105cm / 42"	Dunkles Zinn/Chrom	Verwittertes Ahorn		153 x 12mm	12°
72370	Saxton	105cm / 42"	Chrom	Klares Acryl		153 x 12mm	12°
72406	Design & Combine	105cm / 42"	Dunkles Zinn/Chrom	Wengue/Silber		153 x 12mm	12°
72414	Princess Radiance	76cm / 30"	Dunkles Zinn/Chrom	Wengue/Weiss		145 x 10mm	18°
72527	Endicott	132cm / 52"	Gebürstetes Nickel	Verwittertes Ahorn/Buche		153 x 17mm	13°
72528	Trigona	122cm / 48"	Silber/Schwarz	Silber/Schwarz	•	153 x 15mm	12°
72530	Celestia	112cm / 44"	Chrom	Wengue	•	153 x 12mm	12°
72546	Havanna	132cm / 52"	Gebürstetes Aluminium	Silber/Grafit	•	153 x 15mm	11°
72549	Impeller	56cm / 22"	Messing Antik	Wengue/Mahagoni	•	120 x 20mm	18°
72557	Bendan	132cm / 52"	Seidenmattes Chrom	Wengue	•	153 x 15mm	12°
72559	Arius	132cm / 52"	Chrom	Weiss/Schwarz	•	153 x 15mm	12°
72563	Venus	105cm / 42"	Chrom	Weiss/schwarz	•	153 x 12mm	12°
78065	Kingston	105cm / 42"	Gebürstetes Aluminium	Verwittertes Ahorn/Silber	•	153 x 12mm	12°
78155	Wave Form	132cm / 52"	Titan	ABS in Titan	•	153 x 20mm	13°
78158	Turbo Swirl	76cm / 30"	Titan	Helles Ahorn		153 x 12mm	18°
78171	Monarch Trio	132cm / 52"	Poliertes Messing	Eiche/Mahagoni		153 x 15mm	11°
78174	Airplane	105cm / 42"	Silber	Silber		153 x 12mm	12°
78182	Comet	132cm / 52"	Titan	Helles Ahorn/weiss		153 x 15mm	11°
78199	Princess Trio	105cm / 42"	Poliertes Messing	Eiche/Mahagoni		153 x 8mm	11°
78238	Premier Odyssey	105cm / 42"	Weiss	Weiss /behandelte Kiefer		153 x 8mm	11°
78263	Industrial	122cm / 48"	Chrom	Chrom		172 x 10mm	14°
78279	Classic Elite	105cm / 42"	Weiss	Weiss/behandelte Eiche		153 x 12mm	12°
78321	Portland Ambiance	90cm / 36"	Chrom	Weiss/Schwarz		153 x 8mm	11°
78322	Portland Ambiance	90cm / 36"	Poliertes Messing	Mahagoni/Eiche		153 x 8mm	11°
78334	Bouquet	132cm / 52"	Messing Antik	Eiche/Mahagoni		153 x 15mm	11°
78337	Industrial	122cm / 48"	Weiss	Weiss		172 x 10mm	14°
78370	Cyclone	132cm / 52"	Gebürsteter Stahl	Schwarz/Schwarz mit silbernen Streifen		153 x 15mm	12°
78376	Industrial	122cm / 48"	Weiss	Weiss		172 x 10mm	14°
78416	Marigold	105cm / 42"	Spanish bronze	Grobe Kiefer/Mahagoni		153 x 12mm	12°
78425	Pearl	105cm / 42"	Edelstahl	Helles Ahorn/Weiss	•	153 x 12mm	12°
78509	Contempra Trio	105cm / 42"	Seidenmattes Messing	Walnuss/Ahorn		153 x 12mm	12°
78525	Audubon	122cm / 48"	Gebürstetes Nickel	Verwittertes Ahorn/Silber	•	153 x 17 mm	12°
78545	Hercules	132cm / 52"	Gebürstetes Nickel	Buche/verwittertes Ahorn	•	153 x 15mm	12°
78622	Princess Euro	105cm / 42"	Dunkles Zinn/Chrom	Silber/Grafit	•	153 x 8mm	11°
78655	Airplane II	105cm / 42"	Gebürstetes Nickel	Verwittertes Ahorn/Buche	•	153 x 8mm	11°
78673	Turbo II	76cm / 30"	Weiss	Ein Satz mehrfarbig und ein Satz in Kiefer Weiss behandelt		153 x 12mm	18°
78753	Helix Fusion	132cm / 52"	Chrom	Schwarz/Weiss	•	153 x 15mm	12°
78788	Flora Royale	76cm / 30"	Seidenmattes Chrom	Silber/Weiss		153 x 12mm	18°




Technische Daten

Artikel Nr	Serie	Ventilatorinstallation			Zuleitungs-Kabel	mit Rechts/Links- lauf Schalter	Einschliesslich Wandsteuerung	Mit Fernbedienung	Ausrüstbar für Fernbedienung	U/Min (H/M/L)
		Zwei Montage- Optionen	Hugger	Nur Verlängerungsstange						
72105	Design & Combine	•			15.2cm / 6"	•		•	220/170/115	
72106	Santa Ana			•	20.3cm / 8"	•		•	188/140/98	
72122	Design & Combine	•			15.2cm / 6"	•		•	220/170/115	
72123	Design & Combine	•			15.2cm / 6"	•		•	220/170/115	
72129	Vector Elite II	•			15.2cm / 6"	•		•	245/160/95	
72185	Vegas	•			15.2cm / 6"	•		•	210/162/110	
72195	Monarch	•			15.2cm / 6"	•		•	180/130/80	
72196	Jasper XL	•			15.2cm / 6"	•	•		180/140/110/70	
72199	Stiletto	•			15.2cm / 6"	•		•	195/135/85	
72201	Stiletto	•			15.2cm / 6"	•		•	195/135/85	
72218	Splendor			•	20.3cm / 8"	•	•		230/165/115	
72219	Comet Tiffany II	•			15.2cm / 6"	•		•	160/110/65	
72268	Industrial			•	25.4cm / 10"	•	•		250/210/150/90	
72272	Vegas	•			15.2cm / 6"	•		•	210/162/110	
72352	Comet Tiffany	•			15.2cm / 6"	•		•	160/110/65	
72368	Jasmine			•	15.2cm / 6"	•		•	240/180/120	
72370	Saxton			•	15.2cm / 6"	•		•	220/170/115	
72406	Design & Combine	•			15.2cm / 6"	•		•	220/170/115	
72414	Princess Radiance	•			15.2cm / 6"	•		•	260/195/130	
72527	Endicott			•	15.2cm / 6"	•		•	190/120/80	
72528	Trigona			•	15.2cm / 6"	•		•	230/157/76	
72530	Celestia			•	15.2cm / 6"	•		•	225/150/65	
72546	Havanna			•	15.2cm / 6"	•		•	165/120/70	
72549	Impeller			•	15.2cm / 6"	•		•	355/251/149	
72557	Bendan			•	15.2cm / 6"	•		•	175/124/86	
72559	Arius	•			15.2cm / 6"	•		•	178/110/51	
72563	Venus	•			15.2cm / 6"	•		•	210/160/100	
78065	Kingston			•	15.2cm / 6"	•		•	230/168/110	
78155	Wave Form			•	20.3cm / 8"	•		•	195/135/81	
78158	Turbo Swirl	•			15.2cm / 6"	•		•	250/190/130	
78171	Monarch Trio	•			15.2cm / 6"	•		•	175/120/75	
78174	Airplane	•			15.2cm / 6"	•		•	250/200/150	
78182	Comet	•			15.2cm / 6"	•		•	180/130/80	
78199	Princess Trio	•			15.2cm / 6"	•		•	210/145/85	
78238	Premier Odyssey	•			15.2cm / 6"	•		•	200/135/80	
78263	Industrial			•	25.4cm / 10"	•		•	260/195/135	
78279	Classic Elite	•			15.2cm / 6"	•		•	220/170/115	
78321	Portland Ambiance			•	15.2cm / 6"	•		•	250/190/110	
78322	Portland Ambiance			•	15.2cm / 6"	•		•	250/190/110	
78334	Bouquet	•			15.2cm / 6"	•		•	180/130/80	
78337	Industrial			•	25.4cm / 10"	•		•	240/165/115	
78370	Cyclone	•			15.2cm / 6"	•		•	180/130/80	
78376	Industrial			•	25.4cm / 10"	•	•		260/205/150/90	
78416	Marigold	•			15.2cm / 6"	•		•	230/168/110	
78425	Pearl	•			15.2cm / 6"	•		•	235/170/110	
78509	Contempra Trio		•		20.3cm / 8"	•		•	215/165/95	
78525	Audubon	•			15.2cm / 6"	•		•	240/165/115	
78545	Hercules	•			20.3cm / 8"	•		•	170/125/75	
78622	Princess Euro	•			15.2cm / 6"	•		•	220/150/85	
78655	Airplane II	•			15.2cm / 6"	•		•	200/145/85	
78673	Turbo II	•			15.2cm / 6"	•		•	250/190/130	
78753	Helix Fusion	•			15.2cm / 6"	•		•	175/125/80	
78788	Flora Royale	•			15.2cm / 6"	•		•	240/180/120	

**Technische Daten**

Artikel Nr	Serie	Watt (H/M/L)	Ampere (H/M/L)	A	B	C	D	E	F
72105	Design & Combine	53/37/26	0.23/0.16/0.11	31	32	6	23	13	38
72106	Santa Ana	49/29/17	0.264/0.280/0.254	27	33	5	17	16	45
72122	Design & Combine	53/37/26	0.23/0.16/0.11	31	32	6	23	13	38
72123	Design & Combine	53/37/26	0.23/0.16/0.11	28	33	6	23	13	34
72129	Vector Elite II	60/28/10	0.26/0.12/0.04	24	29	7	33	13	34
72185	Vegas	47.4/39.6/37	0.208/0.184/0.191	26	32	6	17	13	42
72195	Monarch	58/40/26	0.25/0.18/0.12	25	34	6	28	13	—
72196	Jasper XL	56/35/22/10	0.24/0.2/0.16/0.1	27	36	6	25	13	42
72199	Stiletto	60/41/28	0.26/0.18/0.12	30	32	7	28	13	—
72201	Stiletto	60/41/28	0.26/0.18/0.12	30	32	7	28	13	—
72218	Splendor	55/35/25	0.24/0.15/0.10	31	—	6	20	13	—
72219	Comet Tiffany II	63/42/28	0.26/0.18/0.12	31	27	6	29	15	38
72268	Industrial	63/40/23/10	0.28/0.22/0.17/0.11	35	—	6	20	13	38
72272	Vegas	47.4/39.6/37	0.208/0.184/0.191	26	32	6	17	13	42
72352	Comet Tiffany	63/42/28	0.28/0.18/0.12	31	27	6	29	15	38
72368	Jasmine	54/22/10	0.24/0.26/0.22	30	31	6	22	13	42
72370	Saxton	48/24/11	0.21/0.10/0.05	31	35	6	18	13	47
72406	Design & Combine	53/37/26	0.23/0.16/0.11	31	32	6	23	13	38
72414	Princess Radiance	53/37/26	0.23/0.16/0.11	22	32	6	17	13	44
72527	Endicott	55/24/11	0.24/0.10/0.05	30	38	6	20	13	49
72528	Trigona	55/34/20	0.25/0.16/0.10	29	35	6	22	13	38
72530	Celestia	51/33/19	0.23/0.15/0.10	23	27	12	25	15	35
72546	Havanna	45/20/8	0.21/0.23/0.18	27	30	6	25	13	34
72549	Impeller	55/34/17	0.236/0.176/0.116	37	—	6	17	16	39
72557	Bendan	60/35/20	0.25/0.29/0.26	26	31	6	26	13	38
72559	Arius	59/35/20	0.24/0.18/0.01	27	33	6	28	13	42
72563	Venus	54/37/26	0.24/0.16/0.11	27	34	6	23	13	44
78065	Kingston	55/35/26	0.23/0.16/0.11	33	31	6	24	13	38
78155	Wave Form	45.6/23.7/10.2	0.2/0.14/0.1	29	—	6	25	15	36
78158	Turbo Swirl	53/37/26	0.23/0.16/0.11	19	28	6	17	13	38
78171	Monarch Trio	58/40/26	0.25/0.18/0.12	25	34	6	28	13	48
78174	Airplane	48/34/24	0.21/0.15/0.11	25	38	6	25	13	40
78182	Comet	58/40/26	0.25/0.18/0.12	31	—	6	29	15	38
78199	Princess Trio	45/32/23	0.2/0.14/0.1	23	32	6	17	13	46
78238	Premier Odyssey	45/32/23	0.2/0.14/0.1	24	31	6	17	13	46
78263	Industrial	55/35/23	0.23/0.19/0.18	25	36	6	20	13	—
78279	Classic Elite	53/37/26	0.23/0.18/0.12	31	34	6	26	13	44
78321	Portland Ambiance	44/30/21	0.19/0.12/0.1	15	30	6	15	13	43
78322	Portland Ambiance	44/30/21	0.19/0.12/0.1	15	30	6	15	13	43
78334	Bouquet	58/40/26	0.25/0.18/0.12	31	35	6	29	13	49
78337	Industrial	52/35/25	0.23/0.19/0.18	25	37	6	20	13	—
78370	Cyclone	58/40/26	0.25/0.18/0.12	29	34	6	28	13	—
78376	Industrial	55/37/23/11	0.23/0.2/0.15/0.11	34	38	6	20	13	—
78416	Marigold	55/35/26	0.23/0.16/0.11	33	32	6	24	13	45
78425	Pearl	55/35/26	0.23/0.15/0.11	28	30	6	19	13	38
78509	Contempra Trio	44/35/34	0.20/0.17/0.17	19	20	—	28	—	34
78525	Audubon	52/35/25	0.26/0.18/0.12	29	30	6	22	13	39
78545	Hercules	60/41/28	0.26/0.18/0.12	34	—	6	27	13	41
78622	Princess Euro	45/30/85	0.2/0.14/0.1	26	31	6	17	13	40
78655	Airplane II	43/30/26	0.19/0.13/0.09	28	34	6	25	13	41
78673	Turbo II	53/37/26	0.23/0.16/0.11	19	28	6	17	13	38
78753	Helix Fusion	58/40/26	0.25/0.18/0.12	26	30	6	27	13	44
78788	Flora Royale	54/38/27	0.23/0.17/0.12	22	—	6	17	13	38

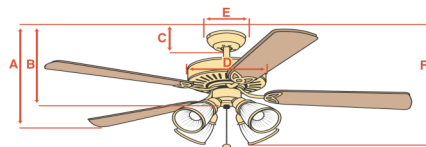
**Maße**

- A – von der Decke bis zum unterem Ende der Flügelblätter
- B – von der Decke bis zum unterem Ende des Schaltergehäuses
- C – von der Decke bis zum unterem Ende der Abdeckung
- D – Breite des Motorgehäuses
- E – Breite der Abdeckung
- F – von der Decke bis zum unterem Ende des Lampengehäuses

Mit diesem revolutionären Installationssystem ist die Installation schnell, leicht und besonders einfach!

**Schritt 1:**




Elektrische Anschlüsse zum Halter herstellen und Halter an der Decke befestigen.

**Schritt 2:**



Vormontierten Ventilator durch Einsetzen der Aufhängekugel in den Halter anbringen. Baldachin nach oben schieben und mit Schrauben befestigen.

**Schritt 3:**

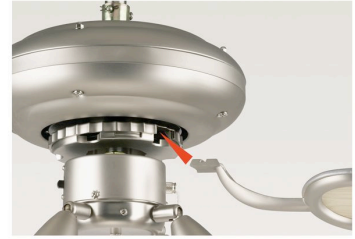

Vormontierte Flügel und Halter in die Schlitze einsetzen und befestigen.



75 % weniger Teile mit INSTALOC - Denn diese wurden schon im Werk vormontiert!

Die InstaLoc Deckenventilatoren bestehen nur aus etwa 15 Teilen und sind in minutenschnelle montiert. Ein herkömmlicher Deckenventilator besteht aus etwa 60 Teilen, und die Installation kann bis zu zwei Stunden dauern.



(Teile der Konstruktion sind durch ein oder mehrere amerikanische Patente (6.146.191; 6.027.310) sowie weitere Amerikanische und Europäische Patente geschützt.)

Herkömmlicher Deckenventilator



**Sommerlauf**

**Winterlauf**

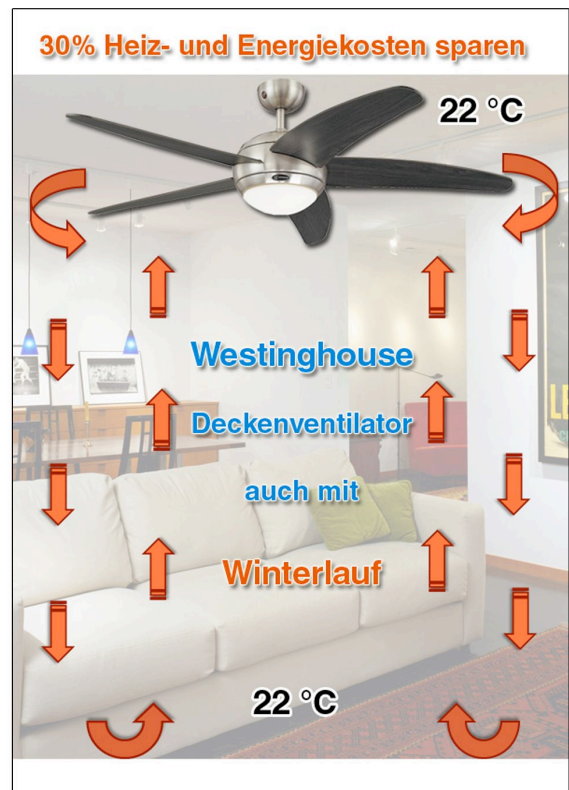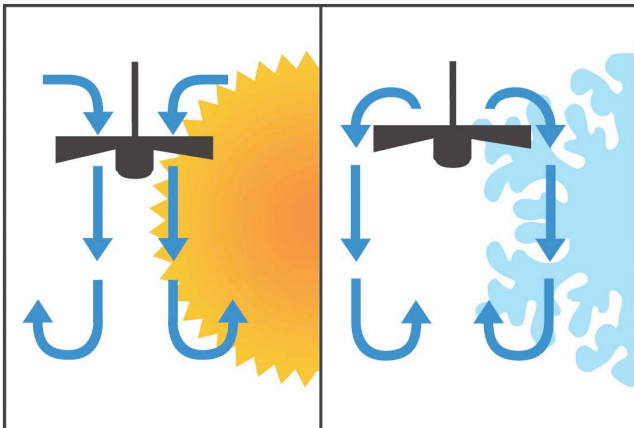

30% Heiz- und Energiekosten sparen