

## Artikelnummer 7241940

## Industrial Deckenventilator

122 cm Ausführung seidenmattes Nickel, Flügel seidenmatter Nickelstahl

### Technische Spezifikation

Größe .....	122 cm
Flügel .....	Stahl Flügel (seidenmattes Nickel )
Flügelstellung .....	8°
zugelassene Standorte .....	Innenbereich
Empfohlene Raumgröße .....	Für Räume bis zu 20 m <sup>2</sup>
Verlängerungsstange .....	15 cm
Installation .....	Nur mit Zwischenstange
max. Deckenwinkel .....	N/A
Zuleitungskabel .....	20 cm
Leuchtmittel .....	N/A
Fernbedienung .....	Mit Zugschalter. Fernbedienung oder Wandschalter nachrüstbar
Motorfarbe .....	seidenmattes Nickel
Motormaterial .....	kaltgewalzter Stahlmotor 172mm x 10mm
Geräuschpegel .....	258 db(A)
Kondensator .....	Dual-Kondensator
Gewicht netto/brutto .....	5,5 / 6,5 kg
Verpackungsabmessungen .....	21 x 23 x 54,5 cm
EAN Code .....	4895105603760




### Energie-Informationen

Stromspannung/Frequenz .....	230V / 50Hz
Energieeffizienz Luftstrom .....	3.3 m <sup>3</sup> /Min/W
Stromverbrauch (ohne Leuchtmittel) ..	47 Watt
Luftstrom .....	158 m <sup>3</sup> /Min
max. Umdrehungen pro Minute .....	268
Stromverbrauch/Jahr .....	15.31 kWh



A. Decke - unterster Punkt der Flügelblätter .....	24 cm
B. Decke - unterster Punkt des Schalergehäuses .....	36 cm
C. Decke - unterster Punkt des Baldachin .....	6,2 cm
D. Breite des Motorgehäuses .....	20 cm
E. Breite des Baldachin .....	13 cm
F. Decke - unterster Punkt des Lampengehäuses .....	N/A

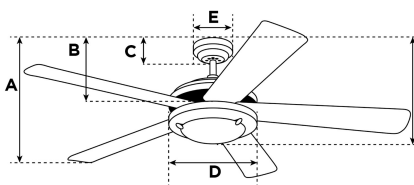

Alle Angaben sind ohne Gewähr und können ohne weitere Ankündigung geändert werden. Für weitere Angaben besuchen Sie bitte unsere Homepage [www.westinghouselighting.de](http://www.westinghouselighting.de).

Tel.: (0049)-(0)-2161-57307-0, [www.westinghouselighting.de](http://www.westinghouselighting.de)

WESTINGHOUSE, und INNOVATION YOU CAN BE SURE OF sind Markenzeichen der Westinghouse Electric Corporation Nutzung lizenziert für Westinghouse Lighting. Alle Rechte vorbehalten