


FLACHKOPF-KABELBINDER, COBRATIES



Deutlich reduzierte Kopfhöhe verglichen mit herkömmlichen Kabelbindern. Die einzigartige Binderkonstruktion schützt Kabelbündel, Schläuche und andere Bauteile – auch den Verarbeiter – vor Verletzungen durch Grate, scharfe Kanten. Nach dem Abschneiden mit einem Spannwerkzeug zieht sich das Binderende in den Binderkopf zurück. Die Rastzunge ist manipulatorsicher unter dem Binderkopf und verhindert ein unbemerktes späteres Öffnen des Verschlusses. Empfohlen wird die Verarbeitung / Anwendung auf Rundkörpern siehe Anwendungsbild.

Material: **PA 6.6**
 Farbe: **siehe Tabelle**
 Temperatur: **-40 °C bis +85 °C**
 Materialdaten: **s. Anhang 7**

Anwendung

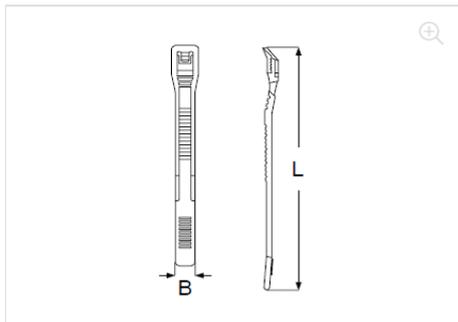

Bündel-Ø max.	25.0	<input type="text" value="103.0"/>	103.0
Zugfestigkeit min. N	80	<input type="text" value="530"/>	530
L	110.0	<input type="text" value="370.0"/>	370.0
B	2.5	<input type="text" value="7.6"/>	7.6

Artikel-Nr.	Farbe	Bündel-Ø max.	Zugfestigkeit min. N	L	B	MOQ	
LP-04-020	natur	25.0	80	110.0	2.5	100	
LP-04-020-UV	schwarz	25.0	80	110.0	2.5	100	
LP-06-45	natur	33.0	175	150.0	3.6	100	
LP-06-45-UV	schwarz	33.0	175	150.0	3.6	100	
LP-08-45	natur	51.0	175	205.0	3.6	100	
LP-08-45-UV	schwarz	51.0	175	205.0	3.6	100	

LP-07-050	natur	52.0	220	205.0	4.6	100	
LP-07-050-UV	schwarz	52.0	220	205.0	4.6	100	
LP-11-050	natur	76.0	220	280.0	4.6	100	
LP-11-050-UV	schwarz	76.0	220	280.0	4.6	100	
LP-14-050	natur	103.0	220	370.0	4.6	100	
LP-14-050-UV	schwarz	103.0	220	370.0	4.6	100	
LP-14-120	natur	103.0	530	370.0	7.6	100	
LP-14-120-UV	schwarz	103.0	530	370.0	7.6	100	

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben

ORDNUNG MUSS SEIN

ISO 9001:2015 · Qualitätsmanagement · DEKRA zertifiziert
AEO C · Zertifikat DE AEOC 111639



pb elektro vertriebs-gmbh

Robert-Bosch-Straße 16 · 64823 Groß-Umstadt · Telefon +49 6078 7809-0 · Telefax +49 6078 7444-7 ·
info@pb-fastener.de