



# SHADOW ROCK SLIM

COMPACT COOLING, SIGNIFICANT QUIET

**160W TDP**

## ANWENDUNGSBEREICH

Gaming- und Multimedia-Systeme  
Anspruchsvolle Grafikanwendungen  
Kompakte PC-Gehäuse

## HIGHLIGHTS

Sehr hohe Kühlleistung  
Geräuschoptimierter be quiet! Lüfter (max. 23,7dB(A))  
Kompaktes und platzsparendes Slim-Design  
Kompatibel mit Intel® und AMD™

### be quiet! Shadow Rock Slim - Kompakte und signifikant leise Kühlung

Shadow Rock Slim ist be quiet!'s platzsparender CPU-Kühler für Gaming-, Multimedia- und grafikintensive Kompakt-systeme. Mit seinem hochleistungsfähigen und dem für be quiet! wohlbekannten leisen Betrieb ist er die beste Wahl in seiner Leistungskategorie.

#### Highlights »

- Sehr hohe Kühlleistung von 160W TDP
- Vier hochleistungsfähige 6mm Heatpipes transportieren die Hitze von der vernickelten Kupfer-Bodenplatte zum optimalen Punkt innerhalb der Kühl lamellen
- Geräuschoptimierter 135mm be quiet! Lüfter (max. 23,7dB(A)) mit neun luftstromoptimierten Blättern und langlebiger Rifle-Lager-Technologie
- Top-Cover aus gebürstetem Aluminium
- Kompatibilität mit allen gängigen Intel® und AMD™ Sockeln
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland


#### Shadow Rock Slim »

Wer auf der Suche nach dem bestmöglichen Mix aus Premium-Kühlung und leisem Betrieb zu einem hochattraktiven Preis im Kompaktkühlersegment ist, hat mit dem Shadow Rock Slim die perfekte Wahl getroffen.

# SHADOW ROCK SLIM

COMPACT COOLING, SIGNIFICANT QUIET

## Details »

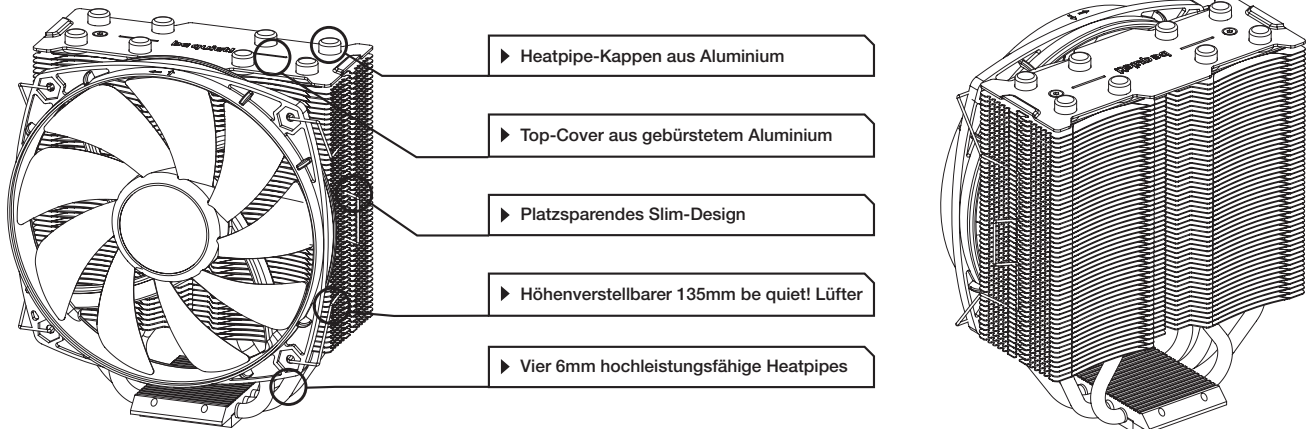

### Technische Daten des gesamten Kühlers »

Artikelbezeichnung	Shadow Rock Slim
Artikelnummer	BK010
Abmessungen inkl. Lüfter (H x W x T in mm)	161 x 137 x 74
Gewicht inkl. Lüfter (g)	729
Material der Kühlfläche	Aluminium
Sockelkompatibilität	Intel®: 775 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 AMD™: AM2 (+) / AM3 (+) / FM1 / FM2 / 754 / 939 / 940
Maximale Kühlleistung (W TDP)	160
Anzahl der Heatpipes / Durchmesser (mm)	4 / 6
Lautstärke (dB(A)) @ 800 / 1.200 / 1.400rpm	11,5 / 18,7 / 23,7

### Technische Daten des be quiet! Lüfters »

Abmessungen Lüfter (mm)	135 x 135 x 22
Lüftermotor-Technologie	4-Pol
Lagertechnologie	Rifle-Bearing
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM	1.400
Lautstärke (dB(A)) @ 1.400rpm	20,8
Luftfördervolumen (m³/h) ; (cfm)	113,8 ; 67,8
Luftdruck (mm / H2O)	2,1 / 1,23
Stromaufnahme (A)	0,11
Anschluss	4-pin PWM
Lebenserwartung (h)	80.000
Zubehör	Hochleistungsfähige Wärmeleitpaste (1g), Backplate-Montageset für Intel® und AMD™, Montageanleitung (DE, EN, FR, ES, PL)

### Zertifizierungen »



### Kontakt »

Service-Hotline: 0800-0736-736 (Mo-Fr 9:00-17:30)

Mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)