


# BEDIENUNGSANLEITUNG

# MODELL BR 28

## BEDIENELEMENTE

1. LCD Display
2. USB-Eingang
3. SD-Kartenschlitz
4. Knopf UHR
5. Knopf MIN
6. Knopf STUNDE
7. Knopf UP
8. Knopf DOWN
9. Knopf ZEIT
10. Knopf PLAY/PAUSE
11. Knopf Sender ▼
12. Knopf Sender ▲
13. Lautsprecher
14. Batterieabdeckung
15. Lautstärkereglerschieber
16. Lenkerhalterung
17. Funktionswahlschalter
18. Ladekontrollleuchte

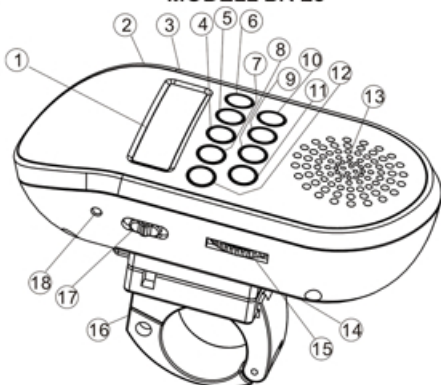

## SICHERHEITSHINWEISE

- Bedienen Sie das Gerät nicht, während Sie am Straßenverkehr teilnehmen. Der Straßenverkehr erfordert erhöhte Aufmerksamkeit. Das Hören lauter Musik lenkt ab.
- Batterien und Verpackungsmaterialien gehören nicht in den Hausmüll. Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden. Getrenntes Entsorgen von Verpackungsmaterialien schon die Umwelt.
- Das Gerät ist für die Verwendung im Freien geeignet, es sollte jedoch keinen starken Regenfällen oder extremer Hitze ausgesetzt werden.

## ZUR ERSTINBETRIEBNAHME BITTE DEN AKKU EINLEGEN UND LADEN

- Das Gerät arbeitet mit einem aufladbaren Lithium-Ionen-Akku: 3.7 V/800 mAh (Größe: 5,5 mm x 34 mm x 53 mm), im Lieferumfang enthalten.
- Zunächst lösen Sie die Schraube (14) an der Batterieabdeckung mit einer Münze und nehmen die Batterieabdeckung ab.
- Nun legen Sie den Akku in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Position des Kontaktes.
- Setzen Sie den Batterieabdeckel wieder auf und ziehen die Schraube (14) fest.
- Zum Laden schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel am USB-Eingang (2) und an einem Computer an. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladekontrollleuchte (18) rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, wird diese Kontrollleuchte (18) grün. Auch das Laden an einer Steckdose ist mit einem Steckdosen-Adapter möglich.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie den Akku aus dem Batteriefach.

## VERWENDUNG AUF DEM FAHRRAD

- Bringen Sie die beiliegende Fahrrad-Halterung (16) links oder rechts am Lenker an. Lösen Sie hierzu die Schraube vollständig und klappen Sie die Fahrrad-Halterung auf. Setzen Sie die Halterung an die gewünschte Stelle des Lenkers; die offene Seite der Halterung muss dabei zum Vorderrad zeigen. Achten Sie darauf, dass der Gummieinsatz eingesetzt ist, damit ein sicherer Halt gewährleistet ist und der Lenker gegen Beschädigungen geschützt ist.
- Klappen Sie die Halterung zu und ziehen die Schraube fest.
- Schieben Sie das Gerät auf die Halterung bis es einrastet.
- Zum Abnehmen des Gerätes drücken Sie die Entriegelung zur Seite und schieben das Gerät aus der Halterung.

## RADIOBETRIEB

- Stellen Sie den Funktionswahlschalter (17) auf die Position Radio, das Display (1) zeigt die Radiofrequenz an.
- Durch Drehen am Lautstärkereglerschieber stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- Durch längeres Drücken der Tasten Sender ▲ (12) oder Sender ▼ (11) wird der automatische Sendersuchlauf aktiviert.
- Haben Sie den Sender Ihrer Wahl gefunden, erfolgt, wenn notwendig, die manuelle Feinabstimmung über die gleichen Tasten Sender ▲ (12) und Sender ▼ (11) durch kürzeres Drücken einer der Tasten.

## USB/SD-KARTEN-WIEDERGABE

- Stellen Sie den Funktionswahlschalter (17) auf die Position USB/SD. Das Display (1) zeigt die Uhrzeit an. Schließen Sie einen USB-Speicherstick oder eine SD-Karte mit Musikdateien an. Zur Wiedergabe und zur Unterbrechung der Wiedergabe drücken Sie den Knopf PLAY/PAUSE (10). Drücken Sie den Knopf UP (7) um zum nächsten Lied zu gelangen. Durch Drücken des Knopf DOWN (8) gelangen Sie zum vorherigen Lied.

## ANZEIGEN DER UHRZEIT

- Im Radiobetrieb wird die Senderfrequenz im Display angezeigt. Zur Anzeige der Uhrzeit drücken Sie den Knopf UHR (4). Die Uhrzeit erscheint für 3 Sekunden im Display.

## EINSTELLEN DER UHRZEIT

- Die Uhr hat eine 24-Stundenanzeige. Drücken Sie den Knopf ZEIT (9). Stellen Sie die Uhrzeit über die Knöpfe STUNDE (6) und MINUTE (5) ein. Zum Beenden des Vorganges drücken Sie wieder den Knopf ZEIT (9).

## HINTERGRUNDBELEUCHTUNG DER LCD-ANZEIGE

- Durch Drücken eines beliebigen Knopfes wird die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden aktiviert.

## HINWEISE FÜR DEN UMWELTSCHUTZ



- Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll geben. Entsorgen Sie das Gerät an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
- Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
- Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

## BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie nur Akkus der angegebenen Größe.
- Den Akku nur gemäß der Vorgaben aufladen.
- Nicht erhitzen oder ins Feuer werfen.
- Keiner Feuchtigkeit aussetzen.
- Nicht kurzschließen, Explosionsgefahr
- Beschädigten Akku unbedingt entsorgen und ersetzen.

## BATTERIE-ENTSORGUNG

- Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

## SECURITY plus® Modell BR 28

ML SOLUTION GmbH

Lippestr. 3

45701 Herten

Deutschland