

Die T1 GYS AUTO ist eine dreiphasige Schutzgasschweißanlage, ausgestattet mit einem EURO Brenner-Anschluss. Sie eignet sich für das Schweißen von Stahl, Edelstahl, Aluminium und das MIG-Löten von hochfesten Stahl mit CuSi- und CuAl-Draht (optimal für die Karosseriereparatur).

Synergie



Die T1 GYS AUTO stellt automatisch die optimale Drahtvorschubgeschwindigkeit ein.
Auswahl:
- Drahttyp
- Drahtdurchmesser
- Leistung

Spool Gun Brenner-Anschluss

Der Spool Gun Brenner eignet sich optimal um Aluminium AlSi5 und AlSi12 zu verschweißen (ideal für die Karosseriereparatur).

4-Drahtführungsrollen

Aufnahme von Drahtrollen ø 200 et ø 300 (max 15kg).

Speicherung der letzten Einstellung

Speicherung und automatischer Abruf der zuletzt verwendeten Schweißparameter für den jeweiligen Brenner.

3 verfügbare Modi


- Standard (2T)
- Spot, Lochschweiß-Funktion (Punktschweißen mit einstellbarem Schweißpunktdurchmesser)
- Delay, Kettenstich-Funktion (Punktschweißen mit einstellbarem Abstand)



Zubehör

Lieferumfang:
1 Brenner 150A - 3m
1 Massekabel - 3m
(ohne Druckminderer)

+ PRODUKT

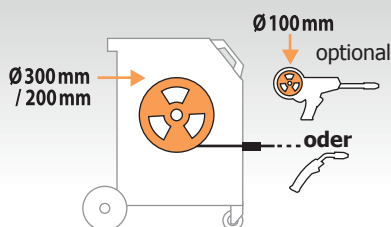

OPTIONALE ERWEITERUNG - Die T1 GYS AUTO kann mit einem Spool Gun Brenner ausgestattet werden. Dieser motorisierte Brenner ist kompatibel mit Drahtrollen ø 100 aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer oder Stahl für ø 0,8mm.

- Ideal für weiche Drähte AlSi5 oder AlSi12 (für Karosseriearbeiten)
- Anwendungskomfort: Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit direkt am Spool Gun Brenner.

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	min▷max	ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
400V	10A	15▷200A	0.6-1.0		✓	✓		I _A (60%) X% (I ₂ max)	47x77x79 55	5 kVA	Option
230/400V	16/10A							0.6 - 0.8			