



Waagrecht und senkrecht  
einsetzbar  
Horizontal and vertical use

## Typ "Mixi"

Gebälseheizung / Fan Heater

### Ausführungen / Performances:


Mit integriertem Überhitzungsthermostat als Schutzeinrichtung  
With built-in overheat thermostat as a protective device

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Gewicht Weight	Schutzart Protection	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No.
100 W	230 V AC	480g	IP 20	Klemme / clamp	04310022A22
150 W	230 V AC	480g	IP 20	Klemme / clamp	04315022A22
200 W	230 V AC	490g	IP 20	Klemme / clamp	04320022A22
250 W	230 V AC	490g	IP 20	Klemme / clamp	04325022A22

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715  
clip for DIN rail EN 60715

wahlweise Schraubbefestigung  
optional screw fixing

### Anschlussplan / Connection:

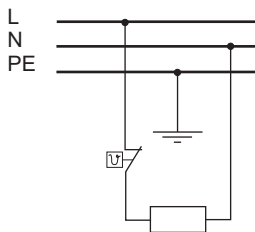

### Maße / Dimensions:

**X**  
70 x 60 x 76mm - 100W  
70 x 60 x 76mm - 150W  
80 x 60 x 76mm - 200W  
90 x 60 x 76mm - 250W

