


RRJVAR

Potentiometer-Antrieb

Rubrik	Potentiometer-Antrieb
Baureihe	RONTRON-R-JUWEL
Einbauöffnung	Ø 22,3 mm
Schutzart	IP65
beschriftbar	Nein
Beleuchtung	Nein
Frontrahmen	Edelstahl, glänzend

Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6 mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75. Achsenlänge: ca. 32 mm

aus Edelstahl V4A (1.4404)

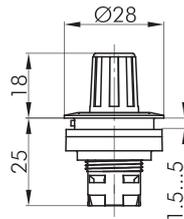

Focus Open
Silber 2010



product
design
award

2010



Designpreis
Deutschland
2011

NOMINIERT



Designpreis
Deutschland
2012

NOMINIERT



reddot design award
winner 2010

- Abbildung kann vom Original abweichen - - Änderungen vorbehalten -